

## EF-EMC 60 54 BK

 
Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。機能的なフリップカバーなど、配慮の行き届いた部分仕様により、ツール不要で素早くフィルターマットを交換でき、時間とコストの節約につながります。

## 一般注文データ

バージョン	排気フィルター, IP54, 黒色
注文番号	<a href="#">2557700000</a>
種別	EF-EMC 60 54 BK
GTIN (EAN)	4050118568349
数量	1 Stück
利用可能期限	2023-11-10

作成日 2024/08/27 20:29:59 CEST

## EF-EMC 60 54 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	46 mm	奥行き (インチ)	1.811 inch
高さ	320 mm	高さ (インチ)	12.598 inch
幅	320 mm	幅 (インチ)	12.598 inch
正味重量	763 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...55 °C
--------	-------------

## 一般データ

EMCバージョン	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	UL 94 可燃性等級	V-0
フィルタクラス	G 3	フィルター付き	はい
保護等級 (UL)	Type 12	動作温度範囲	-40...55 °C
取り付け切り抜きの幅	292 mm	取り付け方式	嵌合仕様
取り付け深度	39 mm	取り付け高さ	7 mm
材質	熱可塑性プラスチック	色	黒色
設置カットアウトの高さ	292 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06	ECLASS 14.0	27-18-07-06

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## EF-EMC 60 54 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面


## グラフ

## Shielding effectiveness measurements

FF 65 EMC / FF 66 EMC / FF 67 EMC /  
EF 60 EMC

E-M-field blindplate  
H-field blindplate  
E-M-field FF 60  
H-field FF 60

Attenuation (dB)

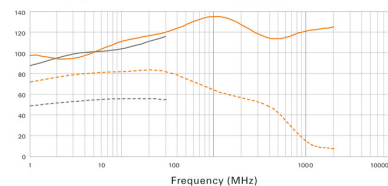

## EF-EMC 60 54 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フィルターファン



フィルターファンは、最大通気量時のエネルギー消費が少ないため、制御盤冷却の安全性と収益性を確保します。IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。

## 一般注文データ

種別	FF-FIMT 6X 54	バージョン
注文番号	<a href="#">2567310000</a>	フィルターマット, IP54, 白色
GTIN (EAN)	4050118576955	
数量	5 Stück	