

RFF 610 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



狭いスペースでの室内使用に最適。IP33 または IP54 に基づく最適な通気量と温度分配、保護、高い UV 耐性。

一般注文データ

バージョン	フィルターファン, IP54, グレー
注文番号	2557810000
種別	RFF 610 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568455
数量	1 Stück

RFF 610 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	152 mm	奥行き (インチ)	5.984 inch
高さ	470 mm	高さ (インチ)	18.504 inch
幅	470 mm	幅 (インチ)	18.504 inch
正味重量	4,300 g		

温度

動作温度範囲	-15...55 °C
--------	-------------

一般データ

EMCバージョン	No	
MTBF	40,000 h	
ヒューズ	6 A	
ファン種類	屋根ファン	
フィルタクラス	G 4	
フィルター付き	はい	
ポリウムフロー、フリーフロー	メイン周波数	50 Hz
	体積フロー	750 m³/h
	メイン周波数	60 Hz
	体積フロー	750 m³/h
体積流量、50 Hzで送風	750 m³/h	
体積流量、60 Hzで送風	750 m³/h	
保護等級 (UL)	Type 12	
動作温度範囲	-15...55 °C	
取り付け切り抜きの幅	291 mm	
取り付け方式	嵌合仕様	
取り付け深度	57 mm	
取り付け高さ	95 mm	
定格電圧	230 V AC ± 10%	
排気フィルター付属体積フロー	メイン周波数	50 Hz
	体積フロー	500 m³/h
	排気フィルター	IP54
	メイン周波数	60 Hz
	体積フロー	500 m³/h
	排気フィルター	IP54
接続方式	端子ストリップ	
消費電流	メイン周波数	50 Hz
	電流	0.53 A
	メイン周波数	60 Hz
	電流	0.72 A
色	グレー	
設置カットアウトの高さ	291 mm	
電源	メイン周波数	50 Hz
	公称	120 W
	メイン周波数	60 Hz
	公称	160 W
騒音放射	77 dB(A)	

RFF 610 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

承認

認可



ROHS

適合

UL File Number Search

UL ウェブサイト

証明書番号 (cURus)

E252704

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[EU Declaration of Conformity](#)

ユーザ文書

[Installation- and operating instructions](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)


RFF 610 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

グラフ

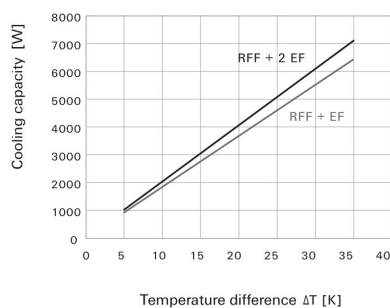

グラフ

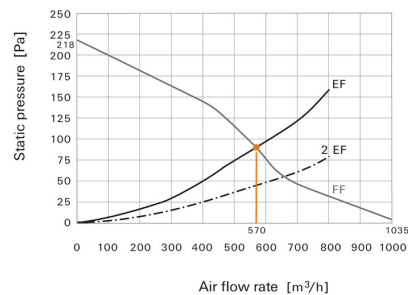

RFF 610 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

屋根取り付け型排気フィルター



フィルターファンは、最大通気量時のエネルギー消費が少ないため、制御盤冷却の安全性と収益性を確保します。IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。

一般注文データ

種別	RFF-FIMT 607/610 54	バージョン
注文番号	2557790000	フィルターマット, IP54, 白色
GTIN (EAN)	4050118568431	
数量	20 Stück	