

HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

バージョン	クリンプコンタクト
注文番号	2565900000
種別	HDC MBUS4 M AWG22-20
GTIN (EAN)	4050118575453
数量	100 Stück

HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	0.001 g
------	---------

温度

制限温度	-40 °C ... 90 °C
------	------------------

一般データ

プラグング回数	≥ 100	定格電流	4 A
接触表面	金メッキ	種別	ピン
転送速度	100 Mbit/s		

分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード


エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable
カタログ	Catalogues in PDF-format

HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

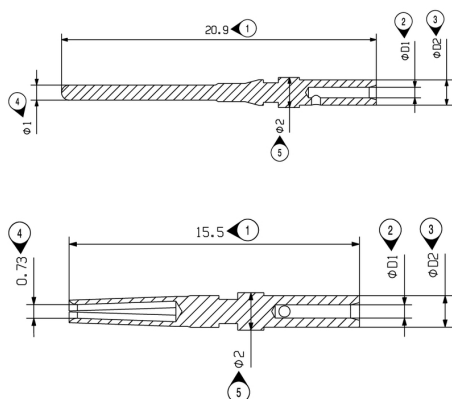

HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

種別	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	バージョン
注文番号	2592680000	圧着ツール用ロケータ
GTIN (EAN)	4050118603781	
数量	1 Stück	
種別	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	バージョン
注文番号	2592650000	接点对応圧着ツール
GTIN (EAN)	4050118603774	
数量	1 Stück	