

## HDC MBUS8 F AWG20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

## 一般注文データ

バージョン	クリンプコンタクト
注文番号	<a href="#">2565990000</a>
種別	HDC MBUS8 F AWG20
GTIN (EAN)	4050118575842
数量	100 Stück

## HDC MBUS8 F AWG20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	0.001 g
------	---------

## 温度

制限温度	-40 °C ... 90 °C
------	------------------

## 一般データ

プラグング回数	≥ 100	定格電流	0.5 A
接触表面	金メッキ	種別	メス型
転送速度	10 Gbps		

## 分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HDC MBUS8 F AWG20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

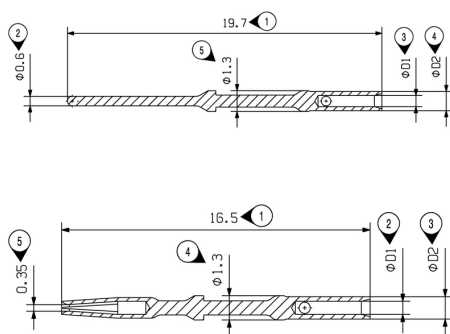

## HDC MBUS8 F AWG20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール



## コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

## 一般注文データ

種別	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	バージョン
注文番号	<a href="#">2592680000</a>	圧着ツール用ロケータ
GTIN (EAN)	4050118603781	
数量	1 Stück	
種別	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	バージョン
注文番号	<a href="#">2592650000</a>	接点对応圧着ツール
GTIN (EAN)	4050118603774	
数量	1 Stück	