

## AEB 35 SCL/1 V0 DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ

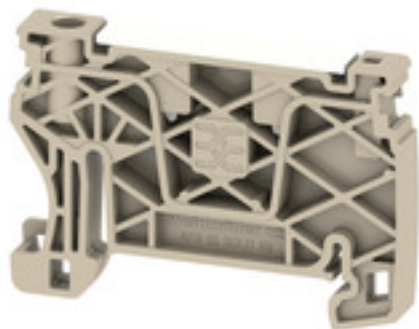

## 一般注文データ

バージョン	Aシリーズ, エンドブラケット
注文番号	<a href="#">2570240000</a>
種別	AEB 35 SCL/1 V0 DL
GTIN (EAN)	4050118580259
数量	50 Stück

作成日 2024/07/04 7:10:05 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## AEB 35 SCL/1 V0 DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	36.5 mm	奥行き (インチ)	1.437 inch
DIN レールを含む奥行き	37 mm	高さ	52.6 mm
高さ (インチ)	2.071 inch	幅	6 mm
幅 (インチ)	0.236 inch	正味重量	6.92 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

レール	TS 35
-----	-------

## 全般

レール	TS 35
-----	-------

## 材料データ

材質	Wemid	色	ダークペーージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

インターロック	ネジなし	取り付け方式	嵌合仕様
---------	------	--------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ECLASS 9.0	27-14-11-35	ECLASS 9.1	27-14-11-35
ECLASS 10.0	27-14-11-35	ECLASS 11.0	27-14-11-35
ECLASS 12.0	27-14-11-35	ECLASS 13.0	27-25-03-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**AEB 35 SCL/1 V0 DL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

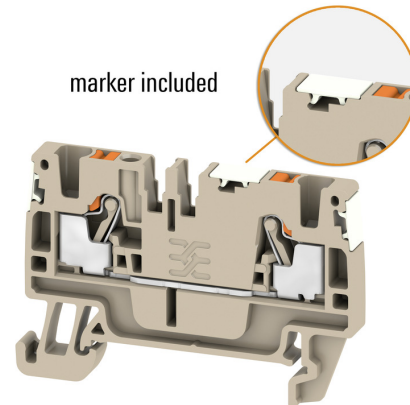

## AEB 35 SCL/1 V0 DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

種別	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	<a href="#">2749610000</a>	取付けツール、刃幅 (B): 3.5 mm、ブレード長: 100 mm、刃厚み (A): 0.6
GTIN (EAN)	4050118896350	mm
数量	1 Stück	