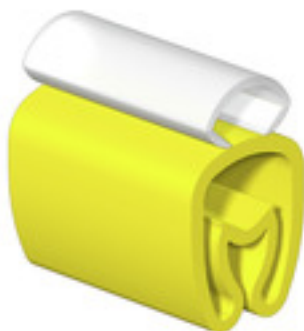


VT-TM 2/12 HF-V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	x 5.3 mm, TPU, 色: 黄色, 透明
注文番号	2571310000
種別	VT-TM 2/12 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608373
数量	100 Stück

VT-TM 2/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	12 mm	高さ (インチ)	0.472 inch
幅	5.3 mm	幅 (インチ)	0.209 inch
正味重量	0.47 g		

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	いいえ
動作温度範囲、最大	90 °C	動作温度範囲、最小	-30 °C
印刷文字	非搭載	印刷種別	ニュートラル
幅	5.3 mm	材質	TPU
色	黄色, 透明		

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体外径、最大	4 mm
導体外径、最小	2.5 mm	導体断面、最大	2.5 mm ²
導体断面、最小	0.75 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

VT-TM 2/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTI ペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLIT スリーブに関連した P-Ink または STI ペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	TM-I 12 MC NE BL	バージョン
注文番号	1718411693	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190397456	
数量	320 Stück	
種別	VT-TM-I 12 MC NE GE	バージョン
注文番号	1714091687	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190332471	
数量	640 Stück	
種別	TM-I 12 MC NE RT	バージョン
注文番号	1718411686	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190397463	
数量	320 Stück	
種別	TM-I 12 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	1434760000	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118239508	
数量	320 Stück	
種別	TM-I 12 MC NE GE	バージョン
注文番号	1718411687	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190348984	
数量	320 Stück	
種別	TM-I 12 MC NE GN	バージョン
注文番号	1718411688	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190398682	
数量	320 Stück	

作成日 2024/11/07 0:48:08 CET

VT-TM 2/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	TM-I 12 MC NE OR	バージョン
注文番号	1164190000	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4032248953967	
数量	320 Stück	
種別	VT-TM-I 12 MC NE WS	バージョン
注文番号	1714091044	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190332457	
数量	640 Stück	
種別	TM-I 12 MC NE WS	バージョン
注文番号	1718411044	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190348977	
数量	320 Stück	

TM-I 12



プロセスの信頼性：TM-I

TM-I 差し込み板にはガイドタブが付いており、TM 種別から透明スリーブへ簡単にスライドできます。タブが所定の位置に配置されると、タブは事前に定義されたブレイクポイントでスナップオフされます。組立済スリーブを導体に押し付けるだけです。メリット：大量の事前組立を、効率よくいちどのステップで行うことができます。

一般注文データ

種別	TM-I 12 MM BL	バージョン
注文番号	2005890000	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 青色
GTIN (EAN)	4050118390414	
数量	2,000 Stück	
種別	TM-I 12 MM GE	バージョン
注文番号	2005550000	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4050118390148	
数量	2,000 Stück	
種別	TM-I 12 MM WS	バージョン
注文番号	2005440000	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118390278	
数量	2,000 Stück	
種別	TM-I 12 MM RT	バージョン
注文番号	2005730000	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4050118390513	
数量	2,000 Stück	