

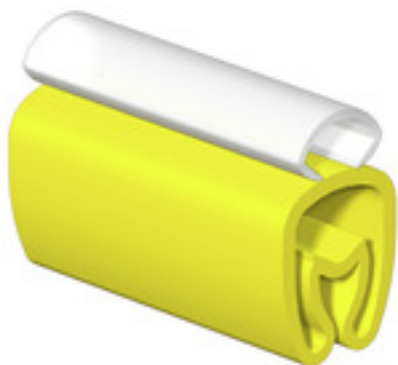
## VT-TM 2/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 一般注文データ

バージョン	, ソケット x 5.3 mm, ポリエステル, TPU, 色: 黄色, 透明, 導体外径: 2.5 - 4 mm
注文番号	<a href="#">2571320000</a>
種別	VT-TM 2/18 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608366
数量	100 Stück

作成日 2024/11/07 0:51:06 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## VT-TM 2/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き (インチ)	0.472 inch
高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.709 inch
幅	5.3 mm	幅 (インチ)	0.209 inch
正味重量	0.591 g		

## 温度

動作温度範囲	-30...90 °C
--------	-------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	いいえ
動作温度範囲	-30...90 °C	動作温度範囲、最大	90 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	印刷文字	非搭載
印刷種別	ニュートラル	幅	5.3 mm
推奨業種	輸送, 機械	材質	ポリエステル, TPU
色	黄色, 透明		

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体外径	2.5 - 4 mm
導体外径、最大	4 mm	導体外径、最小	2.5 mm
導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	0.75 mm <sup>2</sup>
接続配線の断面	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

## VT-TM 2/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTI ペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLIT スリーブに関連した P-Ink または STI ペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	VT-TM-I 18 MC NE RT	バージョン
注文番号	<a href="#">1714101686</a>	TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190332525	
数量	640 Stück	
種別	TM-I 18 MC NE GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1718431687</a>	TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190349028	
数量	320 Stück	
種別	VT-TM-I 18 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1714101044</a>	TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190332518	
数量	640 Stück	
種別	VT-TM-I 18 MC NE BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1714101693</a>	TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190332556	
数量	640 Stück	
種別	VT-TM-I 18 MC NE GR	バージョン
注文番号	<a href="#">1798060000</a>	TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248241040	
数量	640 Stück	
種別	TM-I 18 MC NE RT	バージョン
注文番号	<a href="#">1718431686</a>	TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190397449	
数量	320 Stück	

作成日 2024/11/07 0:51:06 CET

## VT-TM 2/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	VT-TM-I 18 MC NE GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1714101687</a>	TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190332532	
数量	640 Stück	
種別	TM-I 18 MC NE GN	バージョン
注文番号	<a href="#">1718431688</a>	TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190398699	
数量	320 Stück	
種別	TM-I 18 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1718431044</a>	TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190349011	
数量	320 Stück	
種別	VT-TM-I 18 MC NE GN	バージョン
注文番号	<a href="#">1714101688</a>	TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190332549	
数量	640 Stück	
種別	VT-TM-I 18 MC NE OR	バージョン
注文番号	<a href="#">1714101690</a>	TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190368623	
数量	640 Stück	

## TM-I 15



## プロセスの信頼性 : TM-I

TM-I 差し込み板にはガイドタブが付いており、TM 種別から透明スリーブへ簡単にスライドできます。タグが所定の位置に配置されると、タブは事前に定義されたブレードポイントでスナップオフされます。組立済スリーブを導体に押し付けるだけです。メリット：大量の事前組立を、効率よくいちどのステップで行うことができます。

## 一般注文データ

種別	TM-I 15 MM GE	バージョン
注文番号	<a href="#">2005580000</a>	TM-I, マーカーの挿入, 15 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4050118390353	
数量	2,000 Stück	
種別	TM-I 15 MM BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2005910000</a>	TM-I, マーカーの挿入, 15 x 4 mm, 青色
GTIN (EAN)	4050118390285	
数量	2,000 Stück	
種別	TM-I 15 MM WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2005450000</a>	TM-I, マーカーの挿入, 15 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118390346	
数量	2,000 Stück	
種別	TM-I 15 MM RT	バージョン
注文番号	<a href="#">2005760000</a>	TM-I, マーカーの挿入, 15 x 4 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4050118390360	
数量	2,000 Stück	

作成日 2024/11/07 0:51:06 CET