

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



最大 1.05mm の導体直径対応の、IEC 60603-7-51 に準拠した RJ45 クリンププラグインコネクタ

一般注文データ

バージョン	RJ45圧着プラグ, キンク防止付き、6.5 ~ 7.5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
注文番号	2584980000
種別	IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)	4050118593556
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 7:40:45 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 4.5 g

温度

保管温度 -40 °C...70 °C 動作温度 -40 °C...70 °C

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	クリンプ
項目説明	キンク防止付き、6.5 ~ 7.5 mm	配線	PROFINET
色	その他	絶縁物断面、最小	1.3 mm
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリ	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
接点材質	銅合金	接続直径、固定式	0.57...0.64 mm
導体接続断面、固定式、(AWG)	AWG 23...AWG 22	接続直径、細線仕様	0.57...0.64 mm
導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 23...AWG 22	導体接続断面、フレキシブル	...0.35 mm ²
シース直径、最大	7.5 mm	曲げ保護スリーブ素材	ポリアミド PA6、UL 94-V0
シールド	360°、オールラウンドエンクロージャ	保護度合い	IP20
プラグイン回数	750		

一般基準

コネクタ規格 IEC 60603-7

電気プロパティ

PoE / PoE+	IEEE 802.3afに適合	定格電圧	150 V
定格電流	1.5 A	接点抵抗	≤ 10 mΩ
絶縁耐性	500 MΩ	耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC		

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

認可



ROHS 適合

作成日 2024/07/04 7:40:45 CEST

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード



承認/証明書/適合証明書	PROFINET Manufacturer's Declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE
	MAN IE GUIDE EN
	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

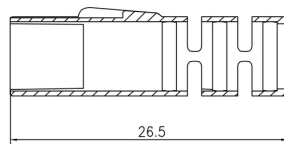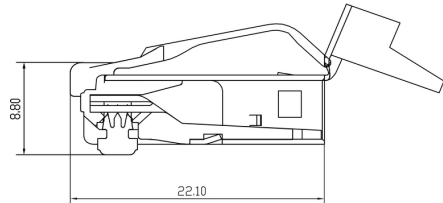

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-RJ45
注文番号	2552580000
GTIN (EAN)	4050118562583
数量	10 Stück

... モジュールプラグインコネクタ対応

モジュール式プラグインコネクタシステム **WE** および **DEC** 対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 単体のツールに 3 種の機能

一般注文データ

種別	IE-CWZ-RJ45-TH-P	バージョン
注文番号	2614210000	プレスツール, 接点对応圧着ツール
GTIN (EAN)	4050118621631	
数量	1 Stück	