

## CBC-FB 50-75/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似

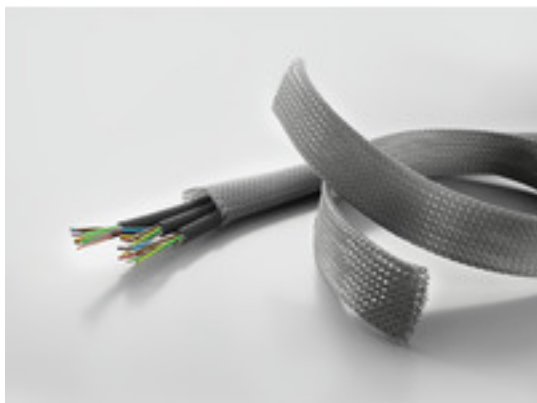

スパイラルホースと網状ホースは、特にスイッチギアや制御盤内の省スペース仕様のケーブル配線システムの構築に適しています。例えばエンクロージャー内部とドア間の変わり目など、ケーブルや導体のガイド、保護、管束に使用します。

## 一般注文データ

バージョン	保護ケーブルホースのファブリック
注文番号	<a href="#">2588860000</a>
種別	CBC-FB 50-75/50
GTIN (EAN)	4050118600360
数量	50 m

## CBC-FB 50-75/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	50,000 mm	長さ (インチ)	1,968.5 inch
直径	75 mm	正味重量	32 g

## 温度

動作温度範囲	-50...150 °C
--------	--------------

## 一般情報

UL 94 可燃性等級	HB	バンドル直径、最大	75 mm
バンドル直径、最小	50 mm	使用可能な断面積	4,417 mm <sup>2</sup>
公称直径	50 mm	動作温度範囲	-50...150 °C
材質	ポリエチレンテレフタレート PET	直径	75 mm
色	シルバークレー		

## 分類

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02	ECLASS 14.0	27-43-03-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--