

CBC-FB 30-45/100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似

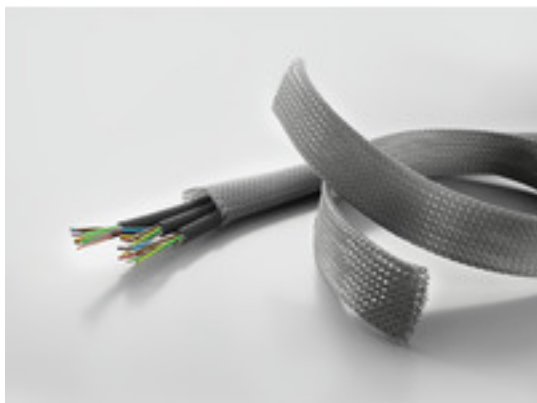

スパイラルホースと網状ホースは、特にスイッチギアや制御盤内の省スペース仕様のケーブル配線システムの構築に適しています。例えばエンクロージャー内部とドア間の変わり目など、ケーブルや導体のガイド、保護、管束に使用します。

一般注文データ

バージョン	保護ケーブルホースのファブリック
注文番号	2588880000
種別	CBC-FB 30-45/100
GTIN (EAN)	4050118602432
数量	100 m

CBC-FB 30-45/100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	100,000 mm	長さ (インチ)	3,937 inch
直径	45 mm	正味重量	25 g

温度

動作温度範囲	-50...150 °C
--------	--------------

一般情報

UL 94 可燃性等級	HB	バンドル直径、最大	45 mm
バンドル直径、最小	30 mm	使用可能な断面積	1,590 mm ²
公称直径	30 mm	動作温度範囲	-50...150 °C
材質	ポリエチレンテレフタレート PET	直径	45 mm
色	シルバーグレー		

分類

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02	ECLASS 14.0	27-43-03-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--