

CD-HF 50X75 5/7.5 DKG Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

特注のみ

図に類似



幅広いラインナップのケーブルダクトは、一定の品質で細線仕様導体マネジメントシステムを提供します。DIN EN 50085-2-3 準拠の正確なサイズのパン加工ホールは、正確な取り付けを可能にします。導体保持ラグの隣には、取付済配線の固定補助として、最適な閉鎖メカニズムが採用されているため、簡単にスナップでき、カバーを安全に取り付けることができます。

一般注文データ

バージョン	ハロゲンフリーケーブルダクト, 50 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
注文番号	2589360000
種別	CD-HF 50X75 5/7.5 DKG Y
GTIN (EAN)	4050118603453
数量	24 m

作成日 2024/10/02 7:45:46 CEST

CD-HF 50X75 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.969 inch
幅	75 mm	幅 (インチ)	2.953 inch
長さ	2,000 mm	長さ (インチ)	78.74 inch
正味重量	529 g		

温度

動作温度範囲	-25...120 °C
--------	--------------

一般情報

UL 94 可燃性等級	V-0	サイドパネルのバージョン	スロット付き
スリットギャップ	7.5 mm	スリット幅	5 mm
トラッキングなし	はい	ハロゲン	いいえ
フレキシブル配線ダクト	いいえ	使用可能な断面積	3,220 mm ²
動作温度範囲	-25...120 °C	取り付け方式	ねじ込み, 粘着剤付き, リベット付き
同梱	ケーブルダクト, 蓋	材質	PPE
標準	DIN EN 50085に準拠	色	プラチナグレー
蓋	はい		


分類

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03	ECLASS 14.0	27-40-07-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E500004

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

CD-HF 50X75 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

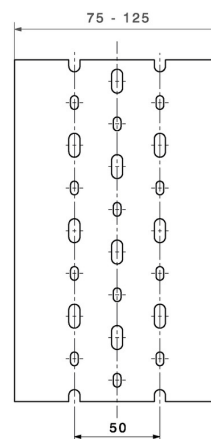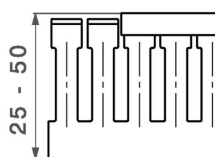

CD-HF 50X75 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マーキング



単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。

一般注文データ

種別	CD-LB	バージョン
注文番号	2562680000	ケーブルダクトタグレール, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
数量	150 Stück	
種別	CD-LBK	バージョン
注文番号	2554120000	ケーブルダクトタグレールキット, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
数量	20 Stück	
種別	CD-LBH	バージョン
注文番号	2562850000	ケーブルダクトタグレールホルダー, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
数量	150 Stück	

リベットおよびカバー

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

種別	EXRV 4.5	バージョン
注文番号	2562700000	スプリットリベット, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
数量	1,000 Stück	
種別	EXRV 6.5	バージョン
注文番号	2562690000	スプリットリベット, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
数量	1,000 Stück	
種別	EXRV-T 6.5	バージョン
注文番号	2562710000	エキスパンドリベット工具
GTIN (EAN)	4050118571615	
数量	4 Stück	

作成日 2024/10/02 7:45:46 CEST

CD-HF 50X75 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	EXRV-T 4.5	バージョン
注文番号	2562720000	エキスパンドリベット工具
GTIN (EAN)	4050118571578	
数量	4 Stück	

サイドアーム

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

種別	CD-RETA	バージョン
注文番号	2554080000	ケーブルダクトバインダーアーム
GTIN (EAN)	4050118564204	
数量	100 Stück	

平型

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

種別	CD-RET 100/120	バージョン
注文番号	2554060000	ケーブルダクト結合具
GTIN (EAN)	4050118564181	
数量	250 Stück	

CD-HF 50X75 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダークグレー

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、
配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

種別	CD-LID 75 DKG	バージョン
注文番号	2589020000	ケーブルダクトカバー, 75 mm
GTIN (EAN)	4050118602418	
数量	2 m	