

CD-BO 100X120 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広いラインナップのケーブルダクトは、一定の品質で細線仕様導体マネージメントシステムを提供します。DIN EN 50085-2-3 準拠の正確なサイズのパン加工ホールは、正確な取り付けを可能にします。導体保持ラグの隣には、取付済配線の固定補助として、最適な閉鎖メカニズムが採用されているため、簡単にスナップでき、カバーを安全に取り付けることができます。

一般注文データ

バージョン	ケーブルダクト, 100 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
注文番号	2589500000
種別	CD-BO 100X120 4/6 GY
GTIN (EAN)	4050118601251
数量	8 m

作成日 2024/10/02 7:38:55 CEST

CD-BO 100X120 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
幅	120 mm	幅 (インチ)	4.724 inch
長さ	2,000 mm	長さ (インチ)	78.74 inch
正味重量	199.875 g		

温度

動作温度範囲	-5...60 °C
--------	------------

一般情報

UL 94 可燃性等級	V-0	サイドパネルのバージョン	スロット付き
スリットギャップ	6 mm	スリット幅	4 mm
トラッキングなし	はい	ハロゲン	はい
フレキシブル配線ダクト	いいえ	フロアレール	2
使用可能な断面積	10,820 mm ²	動作温度範囲	-5...60 °C
取り付け方式	ねじ込み, 粘着剤付き, リベット付き	同梱	ケーブルダクト, 蓋
材質	PVC/鉛フリー	標準	DIN EN 50085に準拠
色	グレー	蓋	はい


分類

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03	ECLASS 14.0	27-40-07-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E500004

ダウンロード



カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

CD-BO 100X120 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

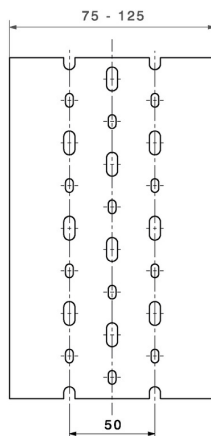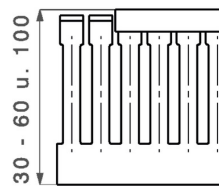

CD-BO 100X120 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

メートル単位

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

種別	CD-LID 120 GY	バージョン
注文番号	2589990000	ケーブルダクトカバー, 120 mm
GTIN (EAN)	4050118600773	
数量	2 m	

T-フォーム

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

種別	CD-RETT 60	バージョン
注文番号	2554100000	ケーブルダクトT形バインダー
GTIN (EAN)	4050118564228	
数量	25 Stück	

種別	CD-RETT 40	バージョン
注文番号	2554090000	ケーブルダクトT形バインダー
GTIN (EAN)	4050118564211	
数量	40 Stück	

CD-BO 100X120 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マーキング



単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。

一般注文データ

種別	CD-LB	バージョン
注文番号	2562680000	ケーブルダクトタグレール, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
数量	150 Stück	
種別	CD-LBK	バージョン
注文番号	2554120000	ケーブルダクトタグレールキット, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
数量	20 Stück	
種別	CD-LBH	バージョン
注文番号	2562850000	ケーブルダクトタグレールホルダー, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
数量	150 Stück	

リベットおよびカバー

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

種別	CD-SCCV	バージョン
注文番号	2554000000	ケーブルダクトねじカバー
GTIN (EAN)	4050118564136	
数量	1,000 Stück	
種別	EXRV 4.5	バージョン
注文番号	2562700000	スプリットリベット, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
数量	1,000 Stück	
種別	EXRV 6.5	バージョン
注文番号	2562690000	スプリットリベット, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
数量	1,000 Stück	

作成日 2024/10/02 7:38:55 CEST

CD-BO 100X120 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	EXRV-T 6.5	バージョン
注文番号	2562710000	エキスパンドリベット工具
GTIN (EAN)	4050118571615	
数量	4 Stück	

種別	EXRV-T 4.5	バージョン
注文番号	2562720000	エキスパンドリベット工具
GTIN (EAN)	4050118571578	
数量	4 Stück	

サイドアーム

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

種別	CD-RETA	バージョン
注文番号	2554080000	ケーブルダクトバインダーアーム
GTIN (EAN)	4050118564204	
数量	100 Stück	

Separator

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

種別	CD-SE 100	バージョン
注文番号	2553990000	ケーブルダクトセパレータ, 100 mm x
GTIN (EAN)	4050118564129	
数量	32 Stück	

CD-BO 100X120 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

平型

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

種別	CD-RET 100/120	バージョン
注文番号	2554060000	ケーブルダクト結合具
GTIN (EAN)	4050118564181	
数量	250 Stück	