

CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



DIN EN 45545-2



幅広いラインナップのケーブルダクトは、一定の品質で細線仕様導体マネージメントシステムを提供します。DIN EN 50085-2-3 準拠の正確なサイズのパン加工ホールは、正確な取り付けを可能にします。導体保持ラグの隣には、取付済配線の固定補助として、最適な閉鎖メカニズムが採用されているため、簡単にスナップでき、カバーを安全に取り付けることができます。

一般注文データ

バージョン	ハロゲンフリーケーブルダクト, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
注文番号	2589770000
種別	CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY
GTIN (EAN)	4050118600377
数量	24 m

作成日 2024/07/04 7:06:05 CEST

CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.969 inch
幅	50 mm	幅 (インチ)	1.969 inch
長さ	2,000 mm	長さ (インチ)	78.74 inch
正味重量	300 g		

温度

動作温度範囲	-25...105 °C
--------	--------------

一般情報

UL 94 可燃性等級	V-0	サイドパネルのバージョン	スロット付き
スリットギャップ	7.5 mm	スリット幅	5 mm
トラッキングなし	はい	ハロゲン	いいえ
フレキシブル配線ダクト	いいえ	使用可能な断面積	2,090 mm ²
動作温度範囲	-25...105 °C	取り付け方式	ねじ込み, 粘着剤付き, リベット付き
同梱	ケーブルダクト, 蓋	材質	PC-ABS
標準	DIN EN 50085に準拠	色	薄いグレー
蓋	はい		

分類

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E500004


ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com

図面

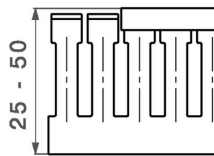

CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

サイドアーム

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

種別	CD-RETA	バージョン
注文番号	2554080000	ケーブルダクトバインダーアーム
GTIN (EAN)	4050118564204	
数量	100 Stück	

リベットおよびカバー

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

種別	EXRV 6.5	バージョン
注文番号	2562690000	スプリットリベット, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
数量	1,000 Stück	
種別	EXRV 4.5	バージョン
注文番号	2562700000	スプリットリベット, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
数量	1,000 Stück	
種別	EXRV-T 6.5	バージョン
注文番号	2562710000	エキスパンドリベット工具
GTIN (EAN)	4050118571615	
数量	4 Stück	
種別	EXRV-T 4.5	バージョン
注文番号	2562720000	エキスパンドリベット工具
GTIN (EAN)	4050118571578	
数量	4 Stück	

作成日 2024/07/04 7:06:05 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マーキング



単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。

一般注文データ

種別	CD-LBH	バージョン
注文番号	2562850000	ケーブルダクトタグレールホルダー, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
数量	150 Stück	
種別	CD-LBK	バージョン
注文番号	2554120000	ケーブルダクトタグレールキット, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
数量	20 Stück	
種別	CD-LB	バージョン
注文番号	2562680000	ケーブルダクトタグレール, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
数量	150 Stück	

平型

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

種別	CD-RET 60	バージョン
注文番号	2554030000	ケーブルダクト結合具
GTIN (EAN)	4050118564167	
数量	500 Stück	

CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ライトグレー

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、
配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

種別	CD-LID 50 LTGY	バージョン
注文番号	2589200000	ケーブルダクトカバー, 50 mm
GTIN (EAN)	4050118602616	
数量	2 m	