

## CD 75X100 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広いラインナップのケーブルダクトは、一定の品質で細線仕様導体マネジメントシステムを提供します。DIN EN 50085-2-3 準拠の正確なサイズのパン加工ホールは、正確な取り付けを可能にします。導体保持ラグの隣には、取付済配線の固定補助として、最適な閉鎖メカニズムが採用されているため、簡単にスナップでき、カバーを安全に取り付けることができます。

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルダクト, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
注文番号	<a href="#">2590190000</a>
種別	CD 75X100 5/7.5 GY
GTIN (EAN)	4050118603255
数量	16 m

作成日 2024/10/04 1:24:30 CEST

## CD 75X100 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	75 mm	高さ (インチ)	2.953 inch
幅	100 mm	幅 (インチ)	3.937 inch
長さ	2,000 mm	長さ (インチ)	78.74 inch
正味重量	894 g		

## 温度

動作温度範囲	-5...60 °C
--------	------------

## 一般情報

UL 94 可燃性等級	V-0	サイドパネルのバージョン	スロット付き
スリットギャップ	7.5 mm	スリット幅	5 mm
トラッキングなし	はい	ハロゲン	はい
フレキシブル配線ダクト	いいえ	使用可能な断面積	6,630 mm <sup>2</sup>
動作温度範囲	-5...60 °C	取り付け方式	ねじ込み, 粘着剤付き, リベット付き
同梱	ケーブルダクト, 蓋	材質	PVC/鉛フリー
標準	DIN EN 50085に準拠	色	グレー
蓋	はい		


## 分類

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03	ECLASS 14.0	27-40-07-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E500004

## ダウンロード


カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

**CD 75X100 5/7.5 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

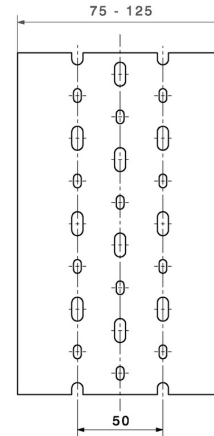

## CD 75X100 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 平型

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

種別	CD-RET 100/120	バージョン
注文番号	<a href="#">2554060000</a>	ケーブルダクト結合具
GTIN (EAN)	4050118564181	
数量	250 Stück	

## リベットおよびカバー

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

種別	EXRV-T 4.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2562720000</a>	エキスパンドリベット工具
GTIN (EAN)	4050118571578	
数量	4 Stück	
種別	EXRV 4.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2562700000</a>	スプリットリベット, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
数量	1,000 Stück	
種別	EXRV-T 6.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2562710000</a>	エキスパンドリベット工具
GTIN (EAN)	4050118571615	
数量	4 Stück	
種別	EXRV 6.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2562690000</a>	スプリットリベット, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
数量	1,000 Stück	

作成日 2024/10/04 1:24:30 CEST

## CD 75X100 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マーキング



単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。

## 一般注文データ

種別	CD-LB	バージョン
注文番号	<a href="#">2562680000</a>	ケーブルダクトタグレール, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
数量	150 Stück	
種別	CD-LBK	バージョン
注文番号	<a href="#">2554120000</a>	ケーブルダクトタグレールキット, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
数量	20 Stück	
種別	CD-LBH	バージョン
注文番号	<a href="#">2562850000</a>	ケーブルダクトタグレールホルダー, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
数量	150 Stück	

## DIN

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

種別	CD-LID 100 GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2590000000</a>	ケーブルダクトカバー, 100 mm
GTIN (EAN)	4050118600766	
数量	2 m	

## CD 75X100 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## サイドアーム

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

種別	CD-RETA	バージョン
注文番号	<a href="#">2554080000</a>	ケーブルダクトバインダーアーム
GTIN (EAN)	4050118564204	
数量	100 Stück	