

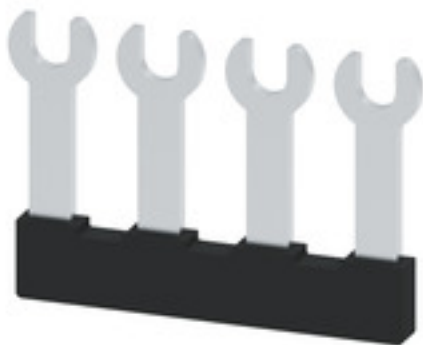
SRQB 3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 9.00, 絶縁: はい, 41 A, 黒色
注文番号	2615210000
種別	SRQB 3/4
GTIN (EAN)	4050118653670
数量	50 Stück

作成日 2024/07/04 9:22:02 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SRQB 3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	2.8 mm	奥行き (インチ)	0.11 inch
高さ	23 mm	高さ (インチ)	0.906 inch
幅	32.1 mm	幅 (インチ)	1.264 inch
正味重量	0.44 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

全般

極数	4
----	---

寸法

ピッチ (mm) (P)	9 mm
--------------	------

材料データ

材質	PA	色	黒色
----	----	---	----

渡り配線コネクタ

定格電流、多極	41 A	種別	渡り配線コネクタ
---------	------	----	----------

評価データ

定格電流	41 A
------	------

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/04 9:22:02 CEST

SRQB 3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format