

SM-FO 27/18-22 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



誤操作の防止：SM

MultiMark デバイスマーカーは、異なるメーカーのマーキング材質と共に使用できます。使用する場合はどこでも、別のベンダーによる制御およびシグナルデバイスなど、すべてのコンポーネントが明確に割り当てられます。

MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

一般注文データ

| | |
|--------------|---|
| バージョン | SwitchMark, デバイスマーカー, 47.75 x 27 mm, 白色 |
| 注文番号 | 2621150000 |
| 種別 | SM-FO 27/18-22 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118625899 |
| 数量 | 500 Stück |
| 互換性を有するプリンター | 2599430000 2599440000 |

作成日 2024/07/07 0:31:04 CEST

SM-FO 27/18-22 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|----|----------|-----------|------------|
| 深さ | 0.55 mm | 奥行き (インチ) | 0.022 inch |
| 高さ | 47.75 mm | 高さ (インチ) | 1.88 inch |
| 幅 | 27 mm | 幅 (インチ) | 1.063 inch |
| 直径 | 23 mm | 正味重量 | 0.49 g |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -30...80 °C |
|--------|-------------|

一般データ

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | UL 969 j 準拠の認可 | はい |
| ハロゲン | いいえ | バージョン | ハロゲンフリー, 自己接着型 |
| ラベリングフィールドのサイズ | 29.5 x 20.25 mm | ロールあたりの数 | 500 |
| 動作温度範囲 | -30...80 °C | 動作温度範囲、最大 | 80 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -30 °C | 幅 | 27 mm |
| 接着剤 | アクリル系粘着剤付きPE フォーム | 材質 | ポリエステル |
| 色 | 白色 | | |

装置マーカ

| | | | |
|------|-----|----|-------|
| ハロゲン | いいえ | 直径 | 23 mm |
|------|-----|----|-------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード


| | |
|------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
|------|--|

SM-FO 27/18-22 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

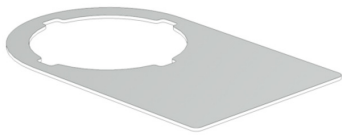

SM-FO 27/18-22 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | THM MMP ROLLER 115 |
| 注文番号 | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| 数量 | 1 Stück |

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | MM PLUS ROLLER 110 |
| 注文番号 | 2672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| 数量 | 1 Stück |

SM-FO 27/18-22 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | RIBBON MM 76/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005080000 | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| 数量 | 1 Stück | |