

## THM WO 24/69 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカ表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

## 一般注文データ

バージョン	THM, 導体およびケーブルマーカ, 5 - 16 mm, 24 x 69 mm, 白色
注文番号	<a href="#">2621520000</a>
種別	THM WO 24/69 WS
GTIN (EAN)	4050118625523
数量	1,000 Stück
互換性を有するプリンター	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

作成日 2024/07/29 14:56:38 CEST

## THM WO 24/69 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	0.025 mm	奥行き (インチ)	0.001 inch
高さ	24 mm	高さ (インチ)	0.945 inch
幅	69 mm	幅 (インチ)	2.717 inch
正味重量	0.2 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...
--------	--------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	ラベルリール
ラベリングフィールドのサイズ	16 x 24 mm	
ロールあたりの数	1,000	
動作温度範囲	-40...	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
印刷種別	ニュートラル	
幅	69 mm	
組み合わせごとのマーカース数	1 ラベルリール = 導体およびケーブルマーカース	
色	白色	

## 導体およびケーブルマーカース

導体外径	5 - 16 mm	導体外径、最大	16 mm
導体外径、最小	5 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## 環境製品コンプライアンス


REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

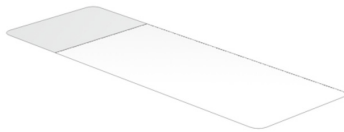

## THM WO 24/69 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005070000</a>	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 Stück	