


HS-FR 19.1-38.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

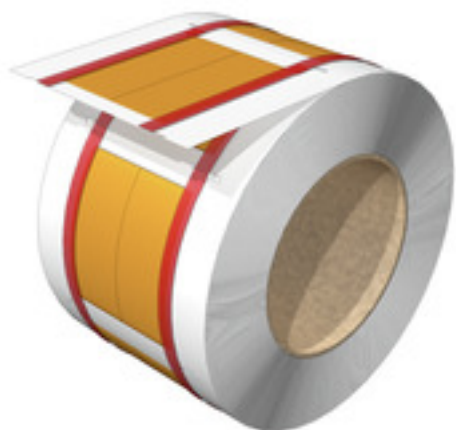www.weidmueller.com

熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

一般注文データ

バージョン	導体およびケーブルマーカ、19.1 - 38.1 mm, 24.9 x 60.8 mm, 黄色
注文番号	2621730000
種別	HS-FR 19.1-38.1/25 MM Y
GTIN (EAN)	4050118625318
数量	200 Stück
互換性を有するプリンター	2599430000 2599440000

作成日 2024/09/04 4:51:51 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HS-FR 19.1-38.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.77 mm	奥行き (インチ)	0.03 inch
高さ	24.9 mm	高さ (インチ)	0.98 inch
幅	60.8 mm	幅 (インチ)	2.394 inch
正味重量	2.44 g		

温度

動作温度範囲	-55...125 °C
--------	--------------

一般データ

ハロゲン	いいえ	ラベリングフィールドのサイズ	60.8 x 24.9 mm
動作温度範囲	-55...125 °C	動作温度範囲、最大	125 °C
動作温度範囲、最小	-55 °C	幅	60.8 mm
材質	ポリオレフィン	色	黄色

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	収縮率	2:1
導体外径	19.1 - 38.1 mm	導体外径、最大	38.1 mm
導体外径、最小	19.1 mm	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 450 MCM
導体断面、最大	240 mm ²	導体断面、最小	70 mm ²
接続配線の断面	70 - 240 mm ²	推奨収縮温度	90 °C
配線接続断面積 AWG、最小	AWG 2/0		

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード


カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

HS-FR 19.1-38.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

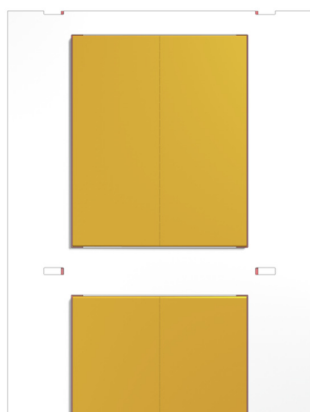

HS-FR 19.1-38.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	THM MMP ROLLER 115
注文番号	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
数量	1 Stück

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM-HS 60/300 SW	バージョン
注文番号	2448880000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118462944	
数量	1 Stück	

HS-FR 19.1-38.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MM PLUS ROLLER 110
注文番号	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
数量	1 Stück