

HS-FR 6.4-12.7/50 MM Y


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

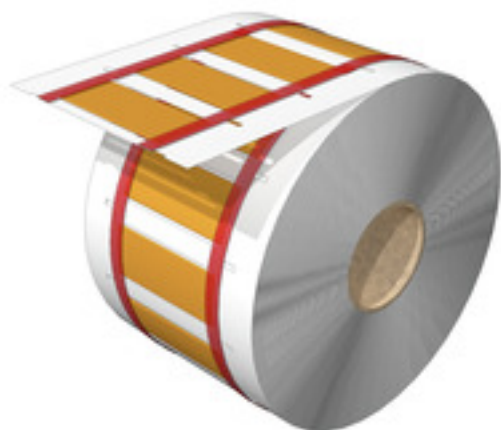

熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

一般注文データ

バージョン	導体およびケーブルマーカ、6.4 - 12.7 mm, 49.8 x 19.9 mm, 黄色
注文番号	2621850000
種別	HS-FR 6.4-12.7/50 MM Y
GTIN (EAN)	4050118625196
数量	500 Stück
互換性を有するプリンター	2599430000 2599440000

作成日 2024/07/29 13:08:56 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HS-FR 6.4-12.7/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.77 mm	奥行き (インチ)	0.03 inch
高さ	49.8 mm	高さ (インチ)	1.961 inch
幅	19.9 mm	幅 (インチ)	0.783 inch
正味重量	1.3 g		

温度

動作温度範囲	-55...125 °C
--------	--------------

一般データ

ハロゲン	いいえ	ラベリングフィールドのサイズ	19.9 x 49.8 mm
動作温度範囲	-55...125 °C	動作温度範囲、最大	125 °C
動作温度範囲、最小	-55 °C	幅	19.9 mm
材質	ポリオレフィン	色	黄色

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	収縮率	2:1
導体外径	6.4 - 12.7 mm	導体外径、最大	12.7 mm
導体外径、最小	6.4 mm	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 2
導体断面、最大	35 mm ²	導体断面、最小	6 mm ²
接続配線の断面	6 - 35 mm ²	推奨収縮温度	90 °C
配線接続断面積 AWG、最小	AWG 10		

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード


カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

HS-FR 6.4-12.7/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

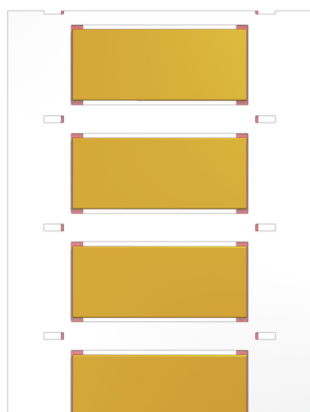


HS-FR 6.4-12.7/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK PLUS

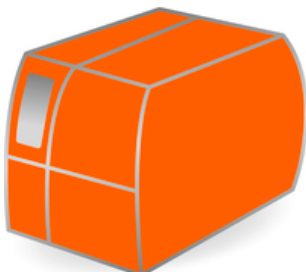

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MM PLUS ROLLER 110
注文番号	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
数量	1 Stück

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM-HS 60/300 SW	バージョン
注文番号	2448880000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118462944	
数量	1 Stück	

HS-FR 6.4-12.7/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	THM MMP ROLLER 115
注文番号	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
数量	1 Stück