

AAM 10 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

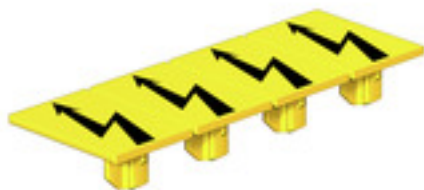

フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

バージョン	端子マーカー, 14 x 10 mm, 黄色
注文番号	2635580000
種別	AAM 10 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674521
数量	40 Stück

AAM 10 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	5.3 mm	奥行き (インチ)	0.209 inch
高さ	14 mm	高さ (インチ)	0.551 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.394 inch
正味重量	0.175 g		

温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

全般

動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
-----------	--------	-----------	--------

材料データ

材質	PA 6.6	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-2		

評価データ IECEx/ATEX

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

分類

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format