

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	空気圧式モジュール
注文番号	2637340000
種別	HDC MPN 3
GTIN (EAN)	4050118765823
数量	1 Stück

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	6.624 g
------	---------

温度

制限温度	-40 °C ... 80 °C
------	------------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	シリーズ	ModuPlug
プラグイン回数	≥ 500	必要なプラグインスロット	1
材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化	極数	3
種別	オス型, メス型		

バージョン

接続方式	ホース接続（空圧式）
------	------------

空圧モジュール

モジュールの動作圧力	8 bar	内側ホース直径、最小	1.6 mm
ホースの内径、最大	4 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-20	ECLASS 9.1	27-44-02-20
ECLASS 10.0	27-44-02-20	ECLASS 11.0	27-44-02-20
ECLASS 12.0	27-44-02-20	ECLASS 13.0	27-44-02-20
ECLASS 14.0	27-44-02-20		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format




作成日 2024/08/27 20:04:12 CEST

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

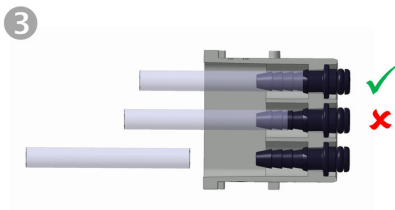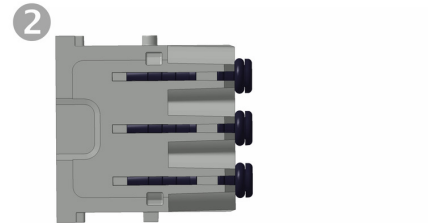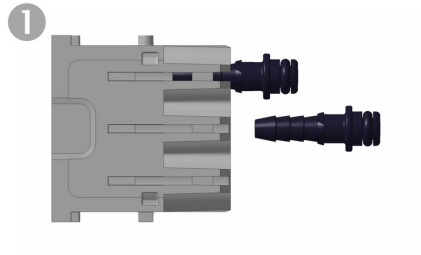

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空気圧接点

**RockStar® ModuPlug の先進的なソリューションで、将来に向けた接続を実現**

業界別応用は、ますます複雑になっています。同時に、使用される接続性に対する要求も高まっています。狭い設置スペースでの機能性、安全な設置、迅速な改修作業など、求められる製品特性は多岐にわたります。RockStar® ModuPlug モジュール式プラグインコネクタシステムは、現在の市場要求を満たしているだけでなく、将来を見据えた特別な設計がなされています。個別のモジュールを使用することで、電源、信号、データ伝送に必要なすべての機能を1つのインターフェースにまとめることができます。モジュールサイズのバリエーションが増え、ひとつのプラグインコネクタでより多くのアプリケーションに対応できるようになりました。このモジュールは、固定極のインサートや他のモジュール式プラグインコネクタシステムと比較して、必要スペースおよびコストを削減します。フレームとモジュールは、極めて簡単に取り付けることができ、IP65 および IP68 保護等級を備えた HDC エンクロージャーに統合できます。RockStar® ModuPlug を追加の既存アプリケーションで使用する場合も、システムを調整する必要はありません。ワイドミュラーは、経験豊富な工業用接続機器のパートナーとして、最高の信頼性を備えた、より現在の状況に即した接続性を提供します。そのため、RockStar® を使用した将来にも対応できる接続に対応する個別調整ソリューションも作成することができます。

一般注文データ

種別	HDC MPN 3.0 F	バージョン
注文番号	2637450000	空気圧式接点, 弁との接触: いいえ
GTIN (EAN)	4050118654592	
数量	10 Stück	
種別	HDC MPN 1.6 M	バージョン
注文番号	2637470000	空気圧式接点, 弁との接触: いいえ
GTIN (EAN)	4050118654714	
数量	10 Stück	
種別	HDC MPN 3.0 M	バージョン
注文番号	2637440000	空気圧式接点, 弁との接触: いいえ
GTIN (EAN)	4050118654585	
数量	10 Stück	
種別	HDC MPN 1.6 SOF	バージョン
注文番号	2637490000	空気圧式接点, 弁との接触: はい
GTIN (EAN)	4050118654738	
数量	10 Stück	
種別	HDC MPN 4.0 M	バージョン
注文番号	2637410000	空気圧式接点, 弁との接触: いいえ
GTIN (EAN)	4050118654554	
数量	10 Stück	
種別	HDC MPN 4.0 F	バージョン
注文番号	2637420000	空気圧式接点, 弁との接触: いいえ
GTIN (EAN)	4050118654561	
数量	10 Stück	

作成日 2024/08/27 20:04:12 CEST

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC MPN 3.0 SOF	バージョン
注文番号	2637460000	空気圧式接点, 弁との接触: はい
GTIN (EAN)	4050118654707	
数量	10 Stück	
種別	HDC MPN 1.6 F	バージョン
注文番号	2637480000	空気圧式接点, 弁との接触: いいえ
GTIN (EAN)	4050118654721	
数量	10 Stück	
種別	HDC MPN 4.0 SOF	バージョン
注文番号	2637430000	空気圧式接点, 弁との接触: はい
GTIN (EAN)	4050118654578	
数量	10 Stück	