

G-1L-106/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



1 極フォーク型の位相分布バーは、サーキットブレーカー、残留電流サーキットブレーカー、その他の設置装置など、制御キャビネット内の他のコンポーネントへの電位分配器に使用されます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), グレー, 63 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 17.80, 幅: 108 mm
注文番号	2657770000
種別	G-1L-106/10
GTIN (EAN)	4050118672756
数量	20 Stück
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-30
代替製品	2657870000

作成日 2024/10/02 7:12:40 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

G-1L-106/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	16.8 mm	奥行き (インチ)	0.661 inch
高さ	16.5 mm	高さ (インチ)	0.65 inch
幅	108 mm	幅 (インチ)	4.252 inch
正味重量	18 g		

全般

極数	6
----	---

寸法

ピッチ (mm) (P)	17.8 mm
--------------	---------

材料データ

色	グレー
---	-----

評価データ

定格断面	10 mm ²	定格電流	63 A
------	--------------------	------	------


分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可	
----	---

ROHS	適合
------	----

ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	CE Declaration of Conformity
カタログ	Catalogues in PDF-format

G-1L-106/10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

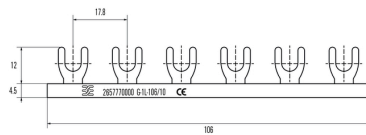

図面

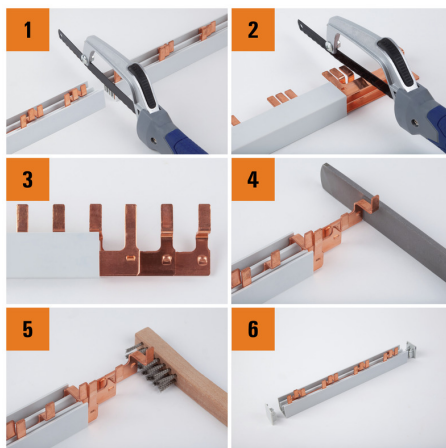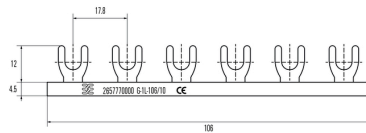

G-1L-106/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

給電端子



当社のフィードインモジュールは、システムの給電時の取り扱いを容易にします。例えば、サイドエントリー付属フィードインモジュールを使用すると、ケーブルの曲げ半径を減らすことができます。

一般注文データ

種別	FIT 50 SN	バージョン
注文番号	2659080000	補助接続 (端子), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
数量	3 Stück	
種別	FIT 50 GN/F	バージョン
注文番号	2659090000	補助接続 (端子), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
数量	3 Stück	
種別	FIT 50 SN/F	バージョン
注文番号	2659100000	補助接続 (端子), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
数量	3 Stück	
種別	FIT 25 GN	バージョン
注文番号	2659050000	補助接続 (端子), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
数量	10 Stück	
種別	FIT 50 GN	バージョン
注文番号	2659070000	補助接続 (端子), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
数量	3 Stück	
種別	FIT 25 SN	バージョン
注文番号	2659060000	補助接続 (端子), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
数量	10 Stück	

G-1L-106/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

一般注文データ

種別	PROTECTION COVER G+S /5	バージョン
注文番号	2659040000	端子カバー, 黄色, 高さ: 18.3 mm, 幅: 8.1 mm, 深さ: 18 mm
GTIN (EAN)	4050118671490	
数量	10 Stück	
種別	END CAP G+S 1L/10-16	バージョン
注文番号	2658970000	端子カバー, グレー, 高さ: 16.8 mm, 幅: 4.5 mm, 深さ: 16.8 mm
GTIN (EAN)	4050118671551	
数量	50 Stück	