

S-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Similar to illustration

4 極ピン型の位相分布バーは、サーキットブレーカー、残留電流サーキットブレーカー、その他の設置装置など、制御キャビネット内の他のコンポーネントへの電位分配器に使用されます。

一般注文データ

| | |
|------------|--------------------------------------|
| バージョン | 位相バスバー (端子台), 80, 極数: 54, 絶縁: はい, 16 |
| 注文番号 | 2658940000 |
| 種別 | S-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16 |
| GTIN (EAN) | 4050118671582 |
| 数量 | 15 Stück |

S-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|-----------|-----------|------------|
| 深さ | 20.2 mm | 奥行き (インチ) | 0.795 inch |
| 高さ | 27.5 mm | 高さ (インチ) | 1.083 inch |
| 幅 | 1,016 mm | 幅 (インチ) | 40 inch |
| 正味重量 | 751.467 g | | |

全般

| | |
|----|----|
| 極数 | 54 |
|----|----|

寸法

| | |
|--------------|---------|
| ピッチ (mm) (P) | 17.8 mm |
|--------------|---------|

材料データ

| | |
|---|-----|
| 色 | グレー |
|---|-----|

評価データ

| | | | |
|------|--------------------|------|-------|
| 定格断面 | 16 mm ² | 定格電圧 | 400 V |
| 定格電流 | 80 A | | |

追加の技術データ

| | |
|-----------|-----|
| 爆発試験バージョン | いいえ |
|-----------|-----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC000215 | ETIM 8.0 | EC000215 |
| ETIM 9.0 | EC000215 | ECLASS 11.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-13-06 | ECLASS 13.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 認可 |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|--------------|----------------------------------------------|
| 承認/証明書/適合証明書 | CE Declaration of Conformity |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |


 
S-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

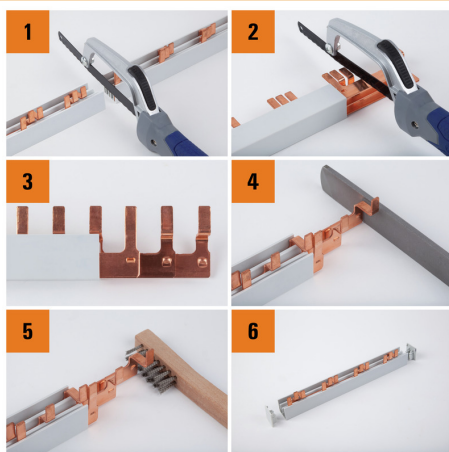

S-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

給電端子



当社のフィードインモジュールは、システムの給電時の取り扱いを容易にします。例えば、サイドエントリー付属フィードインモジュールを使用すると、ケーブルの曲げ半径を減らすことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別 | FIT 25 GN | バージョン |
| 注文番号 | 2659050000 | 補助接続 (端子), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671483 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | FIT 50 GN | バージョン |
| 注文番号 | 2659070000 | 補助接続 (端子), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671469 | |
| 数量 | 3 Stück | |
| 種別 | FIT 25 SN | バージョン |
| 注文番号 | 2659060000 | 補助接続 (端子), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | FIT 50 GN/F | バージョン |
| 注文番号 | 2659090000 | 補助接続 (端子), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671445 | |
| 数量 | 3 Stück | |
| 種別 | FIT 50 SN/F | バージョン |
| 注文番号 | 2659100000 | 補助接続 (端子), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671438 | |
| 数量 | 3 Stück | |
| 種別 | FIT 50 SN | バージョン |
| 注文番号 | 2659080000 | 補助接続 (端子), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 | |
| 数量 | 3 Stück | |

S-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 種別 | END CAP G+S 4L/16 | バージョン |
| 注文番号 | 2659030000 | 端子カバー, グレー, 高さ: 21.2 mm, 幅: 8.3 mm, 深さ: 16.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671506 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | PROTECTION COVER G+S /5 | バージョン |
| 注文番号 | 2659040000 | 端子カバー, 黄色, 高さ: 18.3 mm, 幅: 8.1 mm, 深さ: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671490 | |
| 数量 | 10 Stück | |