

S-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar to illustration

4 極ピン型の位相分布バーは、サーキットブレーカー、残留電流サーキットブレーカー、その他の設置装置など、制御キャビネット内の他のコンポーネントへの電位分配器に使用されます。

一般注文データ

バージョン	位相バスバー (端子台), 63, 極数: 42, 絶縁: はい, 10
注文番号	2658950000
種別	S-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/10
GTIN (EAN)	4050118671575
数量	15 Stück

作成日 2024/10/02 7:55:25 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

S-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	20.2 mm	奥行き (インチ)	0.795 inch
高さ	27.5 mm	高さ (インチ)	1.083 inch
幅	1,016 mm	幅 (インチ)	40 inch
正味重量	161.4 g		

全般

極数	42
----	----

寸法

ピッチ (mm) (P)	17.8 mm
--------------	---------

材料データ

色	グレー
---	-----

評価データ

定格断面	10 mm ²	定格電圧	400 V
定格電流	63 A		

追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ
-----------	-----

分類

ETIM 7.0	EC000215	ETIM 8.0	EC000215
ETIM 9.0	EC000215	ECLASS 11.0	27-37-13-06
ECLASS 12.0	27-37-13-06	ECLASS 13.0	27-37-13-06
ECLASS 14.0	27-37-13-06		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可	
----	---

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	CE Declaration of Conformity
カタログ	Catalogues in PDF-format


 
S-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

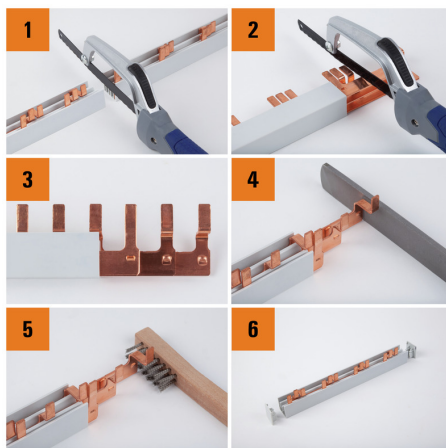

S-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

給電端子



当社のフィードインモジュールは、システムの給電時の取り扱いを容易にします。例えば、サイドエントリー付属フィードインモジュールを使用すると、ケーブルの曲げ半径を減らすことができます。

一般注文データ

種別	FIT 50 SN	バージョン
注文番号	2659080000	補助接続 (端子), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
数量	3 Stück	
種別	FIT 50 GN/F	バージョン
注文番号	2659090000	補助接続 (端子), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
数量	3 Stück	
種別	FIT 50 SN/F	バージョン
注文番号	2659100000	補助接続 (端子), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
数量	3 Stück	
種別	FIT 25 GN	バージョン
注文番号	2659050000	補助接続 (端子), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
数量	10 Stück	
種別	FIT 50 GN	バージョン
注文番号	2659070000	補助接続 (端子), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
数量	3 Stück	
種別	FIT 25 SN	バージョン
注文番号	2659060000	補助接続 (端子), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
数量	10 Stück	

S-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

一般注文データ

種別 END CAP G+S 4L/10

注文番号 [2659010000](#)

GTIN (EAN) 4050118671513

数量 10 Stück

バージョン

端子カバー, グレー, 高さ: 20.2 mm, 幅: 8.2 mm, 深さ: 14.5 mm

種別 PROTECTION COVER G+S /5

注文番号 [2659040000](#)

GTIN (EAN) 4050118671490

数量 10 Stück

バージョン

端子カバー, 黄色, 高さ: 18.3 mm, 幅: 8.1 mm, 深さ: 18 mm