

CB-HTR 200/3,5 NC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

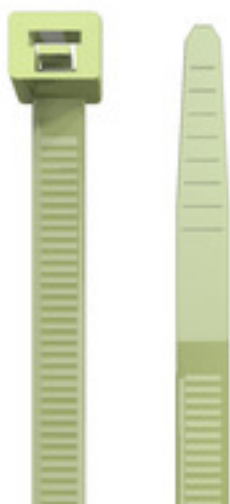

ポリアミド 6.6 製の熱安定ケーブルストラップは、+ 125 °C までの温度での連続使用に適しています。

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 3.5 x 200 mm, ポリアミド 66, 180 N
注文番号	2659450000
種別	CB-HTR 200/3,5 NC
GTIN (EAN)	4050118682915
数量	100 Stück

作成日 2024/07/04 6:40:32 CEST

CB-HTR 200/3,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	200 mm	高さ (インチ)	7.874 inch
幅	3.5 mm	幅 (インチ)	0.138 inch
正味重量	0.93 g		

温度

動作温度範囲	-40...125 °C	連続動作温度、最小	-40 °C
連続動作温度、最大	125 °C		

設置材料

UL 94 可燃性等級	V-2	ケーブル直径、最大	50 mm
ハロゲン	いいえ	バンドル直径、最大	50 mm
バンドル直径、最小	3 mm	再開放	いいえ
動作温度範囲、最大	125 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
引張り強さ (ポンド荷重)	40 lbf	引張耐性	180 N
材質	ポリアミド66	紫外線耐性	いいえ

分類

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可	
----	---

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity
カタログ	Catalogues in PDF-format

CB-HTR 200/3,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

