

HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	電源モジュール
注文番号	2668190000
種別	HDC MHP 70 MC
GTIN (EAN)	4050118767537
数量	1 Stück

HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.339 inch
高さ	46.65 mm	高さ (インチ)	1.837 inch
幅	14.5 mm	幅 (インチ)	0.571 inch
正味重量	10.1 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V
サージ電圧カテゴリー	III	シリーズ	ModuPlug
プラグイン回数	≥ 500	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV
定格電圧 (DIN EN 61984)	1,000 V	定格電流 (DIN EN 61984)	70 A
必要なプラグインスロット	1	材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
極数	2	汚染度	3
種別	オス型	絶縁耐性	10 ¹² Ω

PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

バージョン

導体断面、最大	25 mm ²	導体断面、最小	6 mm ²
接続方式	クリンプ接続	被覆剥き長さ、定格接続	15 mm


分類

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92
ECLASS 14.0	27-44-02-92		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

作成日 2024/10/04 1:25:34 CEST

HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

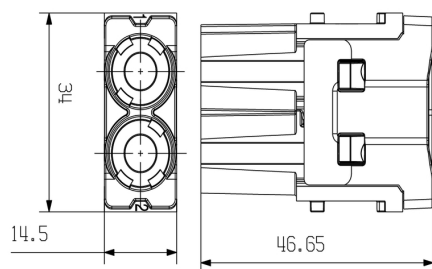

HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

70 A クリンプ接点

クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。



一般注文データ

種別	HDC MHP70 M 10	バージョン
注文番号	2668350000	オス型, 銀色
GTIN (EAN)	4050118802290	
数量	10 Stück	
種別	HDC MHP70 M 16	バージョン
注文番号	2668360000	オス型, 銀色
GTIN (EAN)	4050118802795	
数量	10 Stück	
種別	HDC MHP70 M 10 P	バージョン
注文番号	2691240000	オス型, 銀色
GTIN (EAN)	4050118802900	
数量	10 Stück	
種別	HDC MHP70 M 25 P	バージョン
注文番号	2691260000	オス型, 銀色
GTIN (EAN)	4050118803037	
数量	10 Stück	
種別	HDC MHP70 M 6	バージョン
注文番号	2668280000	オス型, 銀色
GTIN (EAN)	4050118802788	
数量	10 Stück	
種別	HDC MHP70 M 25	バージョン
注文番号	2668370000	オス型, 銀色
GTIN (EAN)	4050118803013	
数量	10 Stück	
種別	HDC MHP70 M 6 P	バージョン
注文番号	2691190000	オス型, 銀色
GTIN (EAN)	4050118802887	
数量	10 Stück	
種別	HDC MHP70 M 16 P	バージョン
注文番号	2691250000	オス型, 銀色
GTIN (EAN)	4050118803020	
数量	10 Stück	