


A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

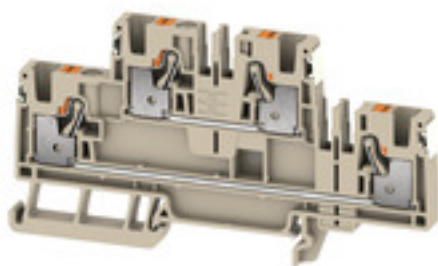www.weidmueller.com

プッシュ技術によるバネ接続

革新的なプッシュイン技術により配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入ですべての導体タイプに対して高い導体保持力と簡単な取り扱いを保証します。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | フィードスルー端子, 二重層端子, PUSH IN, 4 mm ² , 800 V, 32 A, ダークベージュ |
| 注文番号 | 2675160000 |
| 種別 | A2T 4 DL |
| GTIN (EAN) | 4050118817515 |
| 数量 | 50 Stück |

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 深さ | 53.5 mm | 奥行き (インチ) | 2.106 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 54.5 mm | 高さ | 53.5 mm |
| 高さ (インチ) | 2.106 inch | 幅 | 6.1 mm |
| 幅 (インチ) | 0.24 inch | 正味重量 | 22.28 g |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|--------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 連続動作温度、最小 | -60 °C |
| 連続動作温度、最大 | 130 °C | | |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | |
|--|----------------------|-----|---------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ | A4 | | |
| クランプ範囲、最大 | 6 mm ² | | |
| クランプ範囲、最小 | 0.14 mm ² | | |
| ツイフェール端子のチューブ長 | チューブ長 | 最大: | 12 mm |
| | | 最小: | 8 mm |
| | 導体接続断面 | 最小: | 0.5 mm ² |
| | | 最大: | 1.5 mm ² |
| ツイワイヤエンドフェール、最大 | 1.5 mm ² | | |
| ツイワイヤエンドフェール、最小 | 0.5 mm ² | | |
| プラスチックカラー付きフェール端子のチューブ長さ DIN 46228/4 | 導体接続断面 | 最小: | 0.5 mm ² |
| | | 最大: | 1 mm ² |
| | チューブ長 | 最大: | 12 mm |
| | | 最小: | 6 mm |
| | 導体接続断面 | 最小: | 1.5 mm ² |
| | | 最大: | 2.5 mm ² |
| | チューブ長 | 最大: | 12 mm |
| | | 最小: | 8 mm |
| | 導体接続断面 | 公称 | 4 mm ² |
| | | 最大: | 12 mm |
| | チューブ長 | 最小: | 10 mm |
| | | | |
| プラスチック製カラーなしのフェール端子のチューブ長さ DIN 46228/1 | 導体接続断面 | 最小: | 0.5 mm ² |
| | | 最大: | 1 mm ² |
| | チューブ長 | 最大: | 10 mm |
| | | 最小: | 6 mm |
| | 導体接続断面 | 最小: | 1.5 mm ² |
| | | 最大: | 2.5 mm ² |
| | チューブ長 | 最大: | 12 mm |
| | | 最小: | 7 mm |
| | 導体接続断面 | 最小: | 4 mm ² |
| | | 最大: | 6 mm ² |
| | チューブ長 | 最大: | 15 mm |
| | | 最小: | 9 mm |
| 刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm | | |
| 導体接続断面 AWG、最大 | AWG 12 | | |
| 接続断面、燃線、最大 | 6 mm ² | | |
| 接続断面、燃線、最小 | 0.5 mm ² | | |
| 接続方式 | PUSH IN | | |
| 接続方式 2 | PUSH IN | | |
| 被覆剥き長さ | 12 mm | | |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 | | |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm ² | | |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェール 付 DIN 46228/1 の細径燃線、最大 | 6 mm ² | | |

作成日 2024/07/04 7:49:05 CEST

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm²

付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小

配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 4 mm²

付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大

配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm²

付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小

配線接続断面、細径撚線、最大 6 mm²配線接続断面、細径撚線、最小 0.5 mm²配線接続断面ソリッドコア、最大 4 mm²

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続 PUSH IN

システム仕様

エンドカバープレートの要求

はい

電位数

2

レベル数

2

層ごとの電位数

1

内部で交差接続されたレベル

いいえ

レール

TS 35

全般

レール

TS 35

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 12

標準

IEC 60947-7-1

配線接続断面 AWG、最小

AWG 26

材料データ

材質

Wemid

色

ダークベージュ

UL 94 可燃性等級

V-0

評価データ

定格断面

4 mm²

定格電圧

800 V

定格 DC 電圧

800 V

定格電流

32 A

最大導体電流

32 A

標準

IEC 60947-7-1

IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗

1 mΩ

定格インパルス耐電圧

8 kV

IEC 60947-7-xに準拠した出力損失

1.02 W

サージ電圧カテゴリー

III

汚染度

3

評価データ IECEx/ATEX

証明書番号 (ATEX)

TUEV16ATEX7909U

証明書番号 (IECEX)

IECEXTUR16.0036U

最大電圧 (ATEX)

550 V

電流 (ATEX)

25 A

最大導体断面積 (ATEX)

4 mm²

最大電圧 (IECEX)

550 V

電流 (IEEX)

25 A

最大導体断面積 (IECEX)

4 mm²

追加の技術データ

爆発試験バージョン

はい

開放側面

右

分類

ETIM 6.0

EC000897

ETIM 7.0

EC000897

ETIM 8.0

EC000897

ETIM 9.0

EC000897

ECLASS 9.0

27-14-11-20

ECLASS 9.1

27-14-11-20

ECLASS 10.0

27-14-11-20

ECLASS 11.0

27-14-11-20

ECLASS 12.0

27-14-11-20

ECLASS 13.0

27-25-01-02

作成日 2024/07/04 7:49:05 CEST

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

承認

認可



UL File Number Search

UL ウェブサイト

証明書番号 (cURusEX)

E184763

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Attestation of Conformity](#)
[UKCA Ex Attestation of Conformity](#)
[UKCA Ex Certificate](#)
[CE Declaration of Conformity](#)
[UKCA declaration of conformity](#)
[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ


 
[Catalogues in PDF-format](#)

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

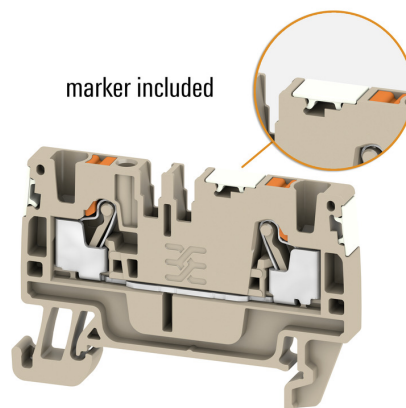

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | バージョン |
| 注文番号 | 2749610000 | 取付けツール、刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | mm |
| 数量 | 1 Stück | |

カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WS 8/6 PLUS MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1038820000 | WS, 端子マーカー, 8 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, 顧客の仕様に準拠 |
| GTIN (EAN) | 4032248768073 | |
| 数量 | 120 Stück | |

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

WS 12/6



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WS 12/6 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2007200000 | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391886 | |
| 数量 | 600 Stück | |

カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WS 12/6 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1609910000 | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190456658 | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 120 Stück | |

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WS 12/6 PLUS MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1927540000 | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248574711 | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 120 Stück | |

SnapMark



SnapMark - このタグキャリアは、I モデルシリーズの二段端子 IDK 1.5N に対応して特別に開発されています。柔軟なピボット機構は、渡り配線の容易な取り付け、取り外しを可能にします。4 種の DEK 5 ラベリングタグ、または 2 種の WS 10/5 Middle コネクタマーカーを保持できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SNAPMARK I | バージョン |
| 注文番号 | 1805880000 | グループマーカー, 端子マーカー, 23 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248273614 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 50 Stück | |

Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥ぎを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥ぎ
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1011320000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | 白色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WS 12/6 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1927530000 | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248574209 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 600 Stück | |
| 種別 | WS 12/6 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1609900000 | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190203467 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 600 Stück | |
| 種別 | WS 12/6 MC NE BR | バージョン |
| 注文番号 | 1773551692 | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248143252 | レン・ブラッドリー, 茶色 |
| 数量 | 600 Stück | |
| 種別 | WS 12/6 MC NE OR | バージョン |
| 注文番号 | 1773551690 | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248143245 | レン・ブラッドリー, 橙色 |
| 数量 | 600 Stück | |
| 種別 | WS 12/6 MC NE BL | バージョン |
| 注文番号 | 1773551693 | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248143269 | レン・ブラッドリー, 青色 |
| 数量 | 600 Stück | |
| 種別 | WS 12/6 MC NE GE | バージョン |
| 注文番号 | 1773551687 | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248141937 | レン・ブラッドリー, 黄色 |
| 数量 | 600 Stück | |
| 種別 | WS 12/6 MC NE VI | バージョン |
| 注文番号 | 1773551689 | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248143238 | レン・ブラッドリー, スミレ色 |
| 数量 | 600 Stück | |
| 種別 | WS 12/6 MC NE RT | バージョン |
| 注文番号 | 1773551686 | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248141920 | レン・ブラッドリー, 赤色 |
| 数量 | 600 Stück | |

作成日 2024/07/04 7:49:05 CEST

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpiの印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | DEK 5/6 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2007120000 | Dekafix, 端子マーカ, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| 数量 | 600 Stück | |

空白



WS マーカは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカ

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | WS 8/6 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1951880000 | WS, 端子マーカ, 8 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4032248632114 | |
| 数量 | 600 Stück | |

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/6 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1609830000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456603 | 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 200 Stück | |
| 種別 | DEK 5/6 PLUS MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1038650000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248767908 | 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 200 Stück | |

A シリーズ



ワイドミューラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | AEB 35 SCL/1 V0 | バージョン |
| 注文番号 | 2661280000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | AEB 35 SCL/1 V0 GY | バージョン |
| 注文番号 | 2661290000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| 数量 | 20 Stück | |

作成日 2024/07/04 7:49:05 CEST

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | AEB 35 SC/1 | バージョン |
| 注文番号 | 1991920000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | AEB 35 SC/1 BK | バージョン |
| 注文番号 | 2475310000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | AEB 35 SCL/1 V0 BK | バージョン |
| 注文番号 | 2661300000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| 数量 | 20 Stück | |

カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WS 10/6 M PLUS MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 2007780000 | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4050118393187 | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 120 Stück | |
| 種別 | WS 10/6 PLUS MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1046330000 | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248782031 | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 120 Stück | |
| 種別 | WS 10/6 MC M SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1818410000 | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248310883 | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 120 Stück | |
| 種別 | WS 10/6 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1828460000 | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248367399 | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 120 Stück | |

作成日 2024/07/04 7:49:05 CEST

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WS 10/6 MC M NE GE | バージョン |
| 注文番号 | 1917430000 | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248551637 | レン・ブラッドリー, 黄色 |
| 数量 | 600 Stück | |
| 種別 | WS 10/6 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1046390000 | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248782109 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 600 Stück | |
| 種別 | WS 10/6 M MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1818400000 | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248310876 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 600 Stück | |
| 種別 | WS 10/6 MC M NE RT | バージョン |
| 注文番号 | 1917440000 | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248551644 | レン・ブラッドリー, 赤色 |
| 数量 | 600 Stück | |
| 種別 | WS 10/6 MC M NE GN | バージョン |
| 注文番号 | 1917420000 | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248551620 | レン・ブラッドリー, 緑色 |
| 数量 | 600 Stück | |
| 種別 | WS 10/6 M PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 2003780000 | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4050118424461 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 600 Stück | |
| 種別 | WS 10/6 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1828450000 | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248350513 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 600 Stück | |
| 種別 | WS 10/6 MC M NE BL | バージョン |
| 注文番号 | 1069080000 | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248824618 | レン・ブラッドリー, 青色 |
| 数量 | 600 Stück | |

作成日 2024/07/04 7:49:05 CEST

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

4 mm²

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別 | AEP 2T 4 BL | バージョン |
| 注文番号 | 2540010000 | Aシリーズ, エンドプレート |
| GTIN (EAN) | 4050118551907 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | AEP 2T 4 | バージョン |
| 注文番号 | 2540000000 | Aシリーズ, エンドプレート |
| GTIN (EAN) | 4050118551839 | |
| 数量 | 20 Stück | |

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/6 MC NE OR | バージョン |
| 注文番号 | 1912090000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248540525 | 橙色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/6 MC NE GN | バージョン |
| 注文番号 | 1238310000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118271812 | 緑色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |

作成日 2024/07/04 7:49:05 CEST

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/6 MC NE GR | バージョン |
| 注文番号 | 1238330000 | Dekafix, 端子マーカ―, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118323306 | グレー |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/6 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1609820000 | Dekafix, 端子マーカ―, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | 白色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/6 MC NE BR | バージョン |
| 注文番号 | 1454900000 | Dekafix, 端子マーカ―, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118323313 | 茶色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/6 MC NE BL | バージョン |
| 注文番号 | 1238290000 | Dekafix, 端子マーカ―, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118267327 | 青色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/6 MC NE GE | バージョン |
| 注文番号 | 1238280000 | Dekafix, 端子マーカ―, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118038750 | 黄色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |

マーカ―ホルダー



マーカ―ホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカ―を追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon[®] コネクトモジュール端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカ―の種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | BZT 1 WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805490000 | アクセサリ, マーカ―ホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| 数量 | 100 Stück | |
| 種別 | BZT 1 ZA WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805520000 | アクセサリ, マーカ―ホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| 数量 | 100 Stück | |

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

4mm²

4
mm²

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 4N/5 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460790000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 赤色 |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/7 | バージョン |
| 注文番号 | 1528020000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/32 | バージョン |
| 注文番号 | 2561670000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 32, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | 6.00, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1527970000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/50 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460730000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 赤色 |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/10 | バージョン |
| 注文番号 | 1528090000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/2 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460450000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | 6.10, 32 A, 赤色 |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/30 | バージョン |
| 注文番号 | 2561580000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 30, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | 6.10, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1527980000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/7 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528180000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 青色 |
| 数量 | 20 Stück | |

作成日 2024/07/04 7:49:05 CEST

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 4N/6 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460780000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 赤色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/50 | バージョン |
| 注文番号 | 1528130000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/7 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460770000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 赤色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/4 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460800000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 赤色 |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/9 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460750000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 赤色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/8 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528190000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 青色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/30 BL | バージョン |
| 注文番号 | 2561610000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 30, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | 6.10, 32 A, 青色 |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/9 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528220000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 青色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/8 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460760000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 赤色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1527930000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1527940000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/6 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528170000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 青色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/2 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528040000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 青色 |
| 数量 | 60 Stück | |

作成日 2024/07/04 7:49:05 CEST

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 4N/30 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2561600000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 30, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | 6.10, 32 A, 赤色 |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/6 | バージョン |
| 注文番号 | 1527990000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/4 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528120000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 青色 |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/9 | バージョン |
| 注文番号 | 1528070000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/3 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460810000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | 6.10, 32 A, 赤色 |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/10 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2460740000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | 6.10, 32 A, 赤色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/50 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528240000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 青色 |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/5 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528140000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 青色 |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/8 | バージョン |
| 注文番号 | 1528030000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/10 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528230000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 青色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/3 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1528080000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 青色 |
| 数量 | 60 Stück | |

作成日 2024/07/04 7:49:05 CEST

A2T 4 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

A シリーズ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ATPG 1.5-10 L | バージョン |
| 注文番号 | 1991890000 | テストアダプター (端子), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | ATPG 4 MI-R | バージョン |
| 注文番号 | 1991860000 | テストアダプター (端子), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376661 | |
| 数量 | 50 Stück | |

A シリーズ



フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | AAM 4 YE FLASH | バージョン |
| 注文番号 | 2635560000 | 端子マーカー, 10 x 6.1 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118674507 | |
| 数量 | 40 Stück | |