

FUCR 60-150V RT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

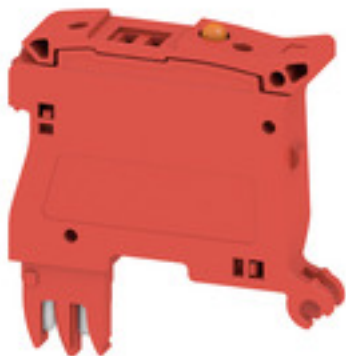

DCS マーシャリング

DCS マーシャリングの革新的な PRV 端子台は、プッシュイン接続、ネジ接続 (WMF) を特徴とする多機能 DCS マーシャリング端子で、パネル内のスペースを節約するだけでなく、プロセス制御システムにおいて、より効果的な信号伝送を保証します。

一般注文データ

バージョン	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 赤色, 6.3 A, 旋回, プラグ接続可能, V-0, Wemid
注文番号	2697670000
種別	FUCR 60-150V RT
GTIN (EAN)	4050118705423
数量	10 Stück
ローカル製品	特定の国でのみ利用可能

作成日 2024/10/08 6:40:20 CEST

FUCR 60-150V RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

一般注文データ

ローカル製品 特定の国でのみ利用可能

寸法と重量

深さ	40.5 mm	奥行き (インチ)	1.594 inch
高さ	38 mm	高さ (インチ)	1.496 inch
幅	8 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
正味重量	6.64 g		

温度

連続動作温度、最小 -50 °C 連続動作温度、最大 120 °C

全般

動作温度範囲、最大 120 °C

材料データ

材質	Wemid	色	黒色, 赤色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

取り付け方式 接続されている

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7cl

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)