

KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



長年にわたり、Klippon® は、エンクロージャの能力と品質を示してきました。Klippon® TB Large シリーズの鋼板エンクロージャは、主に、機密性の高い電子コンポーネント (DCS 配電またはポンプ制御) に信頼性の高い保護が必要なアプリケーション向けに設計されています。外部の寸法が広いので、従前のエンクロージャシリーズよりも多くのコンポーネントをエンクロージャに配置できます。お客様の Klippon® TB Large エンクロージャを設計する際には、お客様のプロジェクトの作成と実現に関する幅広いサポートを提供します。

一般注文データ

バージョン	KlipponTBL (ターミナルボックス大), 空エンクロージャ, 高さ: 1250 mm, 幅: 800 mm, 深さ: 400 mm, グランドプレート: 下部, 材質: ステンレスチール 1.4404 (316L), 艶消し
注文番号	2698420000
種別	KTBLQL1258040S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026655
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:11:42 CEST

KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	400 mm	奥行き (インチ)	15.748 inch
高さ	1,250 mm	高さ (インチ)	49.213 inch
幅	800 mm	幅 (インチ)	31.496 inch
取付寸法 - 高さ	896 mm	取付寸法 - 幅	840 mm
正味重量	160,000 g		

温度

動作温度	-50 °C...135 °C
------	-----------------

ケーブルグラント、上/下

M12	536	M16	364
M20	270	M25	205
M32	136	M40	102
M50	60	M63	40
M75	32		

一般的な情報

AF サイズ	10 mm	PE ボルトの位置	エンクロージャ側C
つり上げラグのバージョン	溶接パッドアイ 4個	アクセス開口部：高さ	1,175 mm
アクセス開口：幅	725 mm	エンクロージャ付属品	6本の14 mm孔付属溶接取り付けフット
カバー素材厚み	2.5 mm	グラントプレート	下部
シール材	シリコン	フランジプレート	はい
フランジプレート取付	M6六角ねじ、10 SW	フランジ素材厚み	3 mm
保護度合い	IP66	動作温度、最大	135 °C
動作温度、最小	-50 °C	材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)
素材の厚み	2 mm	蓋	はい
蓋付け	矩形インサート付き四半回転ファスナー	衝撃耐性	7 J ATEXバージョン, 10 J バージョン標準
表面仕上	艶消し	開口角度蓋	100 °

証明書番号の格納装置

証明書番号、空エンクロージャ (ATEX)	CML 20ATEX3029U	証明書番号、空エンクロージャ (IECEx)	IECEx NEP 20.0005U
証明書番号 (cULus)	E508186		

分類

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

作成日 2024/07/04 6:11:42 CEST

KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

重要なメモ

製品情報

The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.

承認

認可



ROHS

適合

UL File Number Search

UL ウェブサイト

証明書番号 (cULus)

E508186

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[CML 20ATEX3029U](#)[IECEX NEP 20.0005U](#)[Attestation of Conformity - Klippon® TBL Series Empty Enclosure - AoC DE PS2611 201111 001ISS02](#)[CERTIFICADO LMP 23.0529X_ESTAÇÃO DE CONTROLE GRANDE KLIPPON CSL - REV.00](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ


[Catalogues in PDF-format](#)

KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

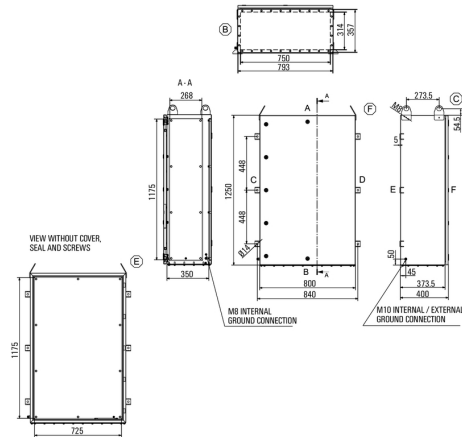

KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

雨よけ



こ雨の多い地域や直射日光の強い場所などに設置する場合は、レインフードを使用することで、エンクロージャー保護のレベルを高めることができます。

一般注文データ

種別	KTBLRNHD8040S4B LL1	バージョン
注文番号	2698530000	KlipponTBL (ターミナルボックス大), レインフード, 高さ: 175
GTIN (EAN)	4064675026686	mm, 幅: 816 mm, 深さ: 550 mm, 材質: ステンレススチール
数量	1 Stück	1.4404 (316L), 艶消し, 銀色