

## KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



長年にわたり、Klippon® は、エンクロージャの能力と品質を示してきました。Klippon® TB Large シリーズの鋼板エンクロージャは、主に、機密性の高い電子コンポーネント (DCS 配電またはポンプ制御) に信頼性の高い保護が必要なアプリケーション向けに設計されています。外部の寸法が広いので、従前のエンクロージャシリーズよりも多くのコンポーネントをエンクロージャに配置できます。お客様の Klippon® TB Large エンクロージャを設計する際には、お客様のプロジェクトの作成と実現に関する幅広いサポートを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	KlipponTBL (ターミナルボックス大), 空エンクロージャ, 高さ: 1500 mm, 幅: 1000 mm, 深さ: 500 mm, グランドプレート: 下部, 材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 艶消し
注文番号	<a href="#">2698430000</a>
種別	KTBLQL15010050S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026662
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:31:27 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	500 mm	奥行き (インチ)	19.685 inch
高さ	1,500 mm	高さ (インチ)	59.055 inch
幅	1,000 mm	幅 (インチ)	39.37 inch
取付寸法 - 高さ	1,146 mm	取付寸法 - 幅	1,040 mm
正味重量	210,000 g		

## 温度

動作温度	-50 °C...135 °C
------	-----------------

## ケーブルグラント、上/下

M12	536	M16	364
M20	270	M25	205
M32	136	M40	102
M50	60	M63	40
M75	32		

## 一般的な情報

AF サイズ	10 mm	PE ボルトの位置	エンクロージャ側C
つり上げラグのバージョン	溶接パッドアイ 4個	アクセス開口部：高さ	1,425 mm
アクセス開口：幅	925 mm	エンクロージャ付属品	6本の14 mm孔付属溶接取り付けフット
カバー素材厚み	2.5 mm	グラントプレート	下部
シール材	シリコン	フランジプレート	はい
フランジプレート取付	M6六角ねじ、10 SW	フランジ素材厚み	3 mm
保護度合い	IP66	動作温度、最大	135 °C
動作温度、最小	-50 °C	材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)
素材の厚み	2 mm	蓋	はい
蓋付け	矩形インサート付き四半回転ファスナー	衝撃耐性	7 J ATEXバージョン, 10 J バージョン標準
表面仕上	艶消し	開口角度蓋	100 °

## 証明書番号の格納装置

証明書番号、空エンクロージャ (ATEX)	CML 20ATEX3029U	証明書番号、空エンクロージャ (IECEx)	IECEx NEP 20.0005U
証明書番号 (cULus)	E508186		

## 分類

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

作成日 2024/07/04 6:31:27 CEST

## KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 重要なメモ

## 製品情報

The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.

## 承認

## 認可



## ROHS

適合

## UL File Number Search

UL ウェブサイト

## 証明書番号 (cULus)

E508186

## ダウンロード

## 承認/証明書/適合証明書

[CML 20ATEX3029U](#)[IECEX NEP 20.0005U](#)[Attestation of Conformity - Klippon® TBL Series Empty Enclosure - AoC DE PS2611 201111 001ISS02](#)[CERTIFICADO LMP 23.0529X\\_ESTAÇÃO DE CONTROLE GRANDE KLIPPON CSL - REV.00](#)

## エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

## カタログ


[Catalogues in PDF-format](#)

**KTBLQL15010050S4B1 LL1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

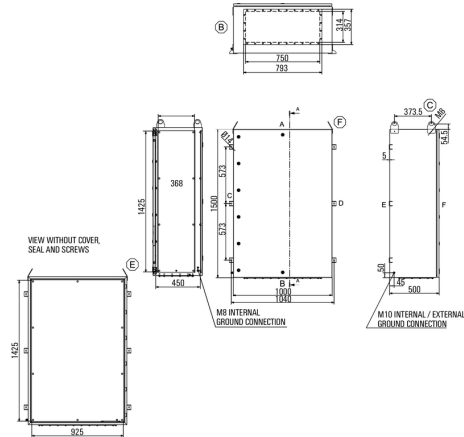

## KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 雨よけ



こ雨の多い地域や直射日光の強い場所などに設置する場合は、レインフードを使用することで、エンクロージャー保護のレベルを高めることができます。

## 一般注文データ

種別	KTBLRNHD10050S4B LL1	バージョン
注文番号	<a href="#">2698540000</a>	KlipponTBL (ターミナルボックス大), レインフード, 高さ: 175
GTIN (EAN)	4064675026693	mm, 幅: 1016 mm, 深さ: 650 mm, 材質: ステンレススチール
数量	1 Stück	1.4404 (316L), 艶消し, 銀色