

## TS TTB 6 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



テストソケットは、標準 4.0 プラグ (最大 10 mm 幅) を備えたテストデバイスを端子接続するのに使用されます。テストソケットは角度を付けて配置されているため、すべての標準測定値 (隣接しているものも含む) は 8.1 mm の端子幅内で実現できます。一度取り付けたテストソケットをアプリケーションから取り外すことはできません。

## 一般注文データ

バージョン	ソケット (端子), 深さ: 51.3 mm
注文番号	<a href="#">2710490000</a>
種別	TS TTB 6 GN
GTIN (EAN)	4050118880953
数量	48 Stück

## TS TTB 6 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	51.3 mm	奥行き (インチ)	2.02 inch
高さ	9.4 mm	高さ (インチ)	0.37 inch
幅	6.3 mm	幅 (インチ)	0.248 inch
正味重量	2.307 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

## 材料データ

材質	Wemid	色	緑色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

取り付け方式	プラグ	固定形式	接続されている
--------	-----	------	---------

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**TS TTB 6 GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

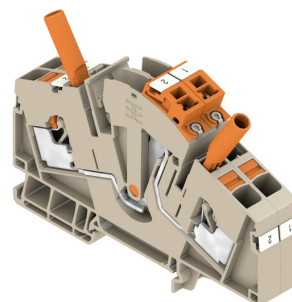

**TS TTB 6 GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

