

CH-HHAA-HHAB-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

 


Product similar to illustration

ネットワーク化が進む産業界は、機械やシステムのモジュール化と密接に関係しています。制御盤からの機能は、必要なケーブル配線量を増加させるフィールドレベルにますます移行しています、

当社のケーブル部品は、フィールドレベルの配線や、データまたは電力の送信など、さまざまなアプリケーションに使用できます。ワイドミュラーのプラグ & 製造ソリューションは完全な検査を実施されていて、お使いの機器の部品を簡素化します。これにより、コアコンピタンスに注力し、さらに効率を高めることができます。認証済み部品の幅広い品揃えにより、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供できるよう、幅広い多様な製品を提供します。

当社のケーブル部品は継続的に増大していますが、お探しのものが見つからない場合は、異なる長さのバリエーションやお客様に特化したソリューションを提供することも可能です。



一般注文データ

バージョン	強力コネクタアセンブリ, ピン, ソケットコネクタ, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, シールド仕様: いいえ, 極数: 10
注文番号	2712280500
種別	CH-HHAA-HHAB-10-0500-AE
GTIN (EAN)	4050118751147
数量	1 Stück

CH-HHAA-HHAB-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

直径	12 mm	正味重量	2,096.376 g
----	-------	------	-------------

温度

制限温度	-40 °C ... 80 °C
------	------------------

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	5	コア断面積	1.5 mm ²
シースカラー	黒色	シース材料	PVC
シールド仕様	いいえ	ハロゲン	はい
曲げ半径、最小、定置	4 x ケーブル直径	曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径
温度範囲、固定	-40...80 °C	温度範囲、定置、最小	-40 °C
温度範囲、移動	-15...70 °C	温度範囲、設置、最大	80 °C
温度範囲、転移、最大	70 °C	温度範囲、転移、最小	-15 °C
絶縁	PVC	配線数	12
配線種別	Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar		

一般的な技術データ

ピン配置	1:1、番号付きコア	保護度合い	IP65
定格電圧	500 V	極数	10

技術仕様コネクタ

コネクタ	コネクタの説明	コネクタ 1
	ケーブル導入口	アングル
	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
	極数	10
	モデルシリーズ	HE
	サイズ	4
	種別	ピン
	個別コンポーネントコネクタ	HDC 10B TSBU 1M25G HDC HE 10 MP H1.5/14 R VGM25-MS68 11-20 BG
	コネクタの説明	コネクタ 2
	ケーブル導入口	アングル
	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
	極数	10
	モデルシリーズ	HE
	サイズ	4
	種別	メス型
	個別コンポーネントコネクタ	HDC 10B TSBU 1M25G HDC HE 10 FP H1.5/14 R VGM25-MS68 11-20 BG

分類

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

作成日 2024/07/04 6:24:35 CEST

CH-HHAA-HHAB-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

CH-HHAA-HHAB-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 10B KBU 1M25G	バージョン
注文番号	1021250000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248736232	カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 10B KBU 1M20G	バージョン
注文番号	1787720000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248205066	カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: M 20
種別	HDC 10B KBU 1PG16G	バージョン
注文番号	1654580000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190407407	カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: PG 16

CH-HHAA-HHAB-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。


レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 10B DMDQ 2QB	バージョン
注文番号	1665240000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハ
GTIN (EAN)	4008190421946	ウジング上部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準
数量	1 Stück	

サイズ 4

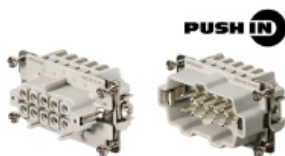

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。

電極数: **10**

定格電流: **16 A**

定格電圧: **500 V**

UL/CSA 準拠の公称電圧: **600 V AC/DC**

プッシュイン技術

一般注文データ

種別	HDC HE 10 MP	バージョン
注文番号	1873550000	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 10, PUSH IN, サイズ: 4
GTIN (EAN)	4032248458165	
数量	1 Stück	
種別	HDC HE 10 FP	バージョン
注文番号	1873540000	HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 10, PUSH IN, サイズ: 4
GTIN (EAN)	4032248458158	
数量	1 Stück	

CH-HHAA-HHAB-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 10B ABU	バージョン
注文番号	1205000000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, サイドロッククランプは
GTIN (EAN)	4008190872960	交換不可, 標準
数量	1 Stück	
種別	HDC 10B ABU N	バージョン
注文番号	2488580000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準
GTIN (EAN)	4050118541519	
数量	1 Stück	

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24D SBU 1M25G	バージョン
注文番号	1903210000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4032248592999	口サイズ: M 25
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/04 6:24:35 CEST

CH-HHAA-HHAB-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC 24D SBU 2M32G	バージョン
注文番号	1787360000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248204700	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ
数量	1 Stück	口サイズ: M 32
種別	HDC 10B SBU 1M20G	バージョン
注文番号	1901360000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248588237	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 20
種別	HDC 10B SBU 2PG16G	バージョン
注文番号	1654380000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190407209	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 24D SBU 2M25G	バージョン
注文番号	1787350000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248204694	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ
数量	1 Stück	口サイズ: M 25
種別	HDC 24D SBU 2PG21G	バージョン
注文番号	1654450000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190407278	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ
数量	1 Stück	口サイズ: PG 21
種別	HDC 10B SBU 2M20G	バージョン
注文番号	1787640000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248204984	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 20
種別	HDC 10B SBU 1M25G	バージョン
注文番号	1901370000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248588244	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 25
種別	HDC 10B SBU 2M25G	バージョン
注文番号	1787630000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248204977	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 25
種別	HDC 24D SBU 1M32G	バージョン
注文番号	1903220000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248588183	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ
数量	1 Stück	口サイズ: M 32
種別	HDC 24D SBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1654470000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190407292	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ
数量	1 Stück	口サイズ: PG 29
種別	HDC 10B SBU 1PG16G	バージョン
注文番号	1654370000	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190407193	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: PG 16

作成日 2024/07/04 6:24:35 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。