

TS TTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



テストソケットは、標準 4.0 プラグ (最大 10 mm 幅) を備えたテストデバイスを端子接続するのに使用されます。テストソケットは角度を付けて配置されているため、すべての標準測定値 (隣接しているものも含む) は 8.1 mm の端子幅内で実現できます。一度取り付けしたテストソケットをアプリケーションから取り外すことはできません。

一般注文データ

バージョン	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.5 mm, 0.00 mm, 深さ: 51.3 mm
注文番号	2715540000
種別	TS TTB 6 BR
GTIN (EAN)	4050118769609
数量	48 Stück

作成日 2024/07/24 11:56:43 CEST

TS TTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	51.3 mm	奥行き (インチ)	2.02 inch
高さ	9.4 mm	高さ (インチ)	0.37 inch
幅	6.3 mm	幅 (インチ)	0.248 inch
正味重量	1.1 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

全般

動作温度範囲、最大	130 °C
-----------	--------

寸法

スレッドメートル法サイズ、外部	0 mm	プラグイン深度	11.5 mm
-----------------	------	---------	---------

材料データ

材質	Wemid	色	茶色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

取り付け方式	プラグ	固定形式	接続されている
--------	-----	------	---------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

TS TTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

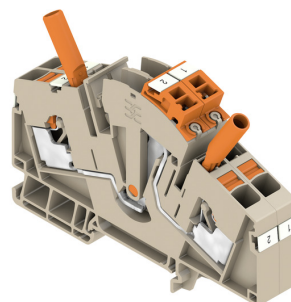

TS TTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

