

SFM 2/24 1.8-2.5 MM GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

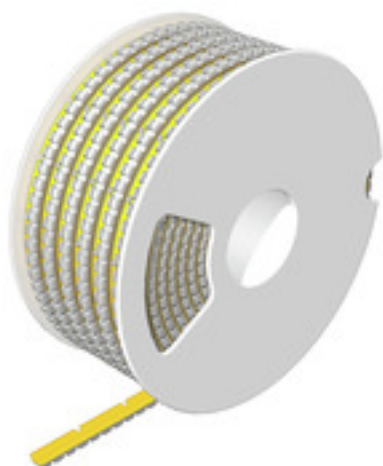

包括的な MultiMark 製品ファミリーを使用すると、すべての制御盤で最適な構造と持続的なマーキングを実現できます。この例は、新しいスリムフィックス配線マーカーです。特にすばやく印刷、およびスナップできます。同時に、振動耐久性と衝撃耐久性の最高要件を満たします。配線マーカーはオープン設計で、配線プロセスの前後に容易に迅速に導入できる。

一般注文データ

| | |
|--------------|--|
| バージョン | 導体およびケーブルマーカー, 1.8 - 2.5 mm, 24 x 4.6 mm, 黄色 |
| 注文番号 | 2719140000 |
| 種別 | SFM 2/24 1.8-2.5 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118888171 |
| 数量 | 700 Stück |
| 互換性を有するプリンター | 2599430000 |

作成日 2024/09/04 1:06:41 CEST

SFM 2/24 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|------------|
| 高さ | 24 mm | 高さ (インチ) | 0.945 inch |
| 幅 | 4.6 mm | 幅 (インチ) | 0.181 inch |
| 正味重量 | 0.424 g | | |

一般データ

| | | | |
|-------------|------------|----------------|---------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | ハロゲン | いいえ |
| バージョン | 足を素早く踏み入れて | ラベリングフィールドのサイズ | 3.3 x 21.5 mm |
| ロールあたりの数 | 700 | 動作温度範囲、最大 | 90 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -50 °C | 印刷種別 | ニュートラル |
| 幅 | 4.6 mm | 材質 | PC-ABS, TPU |
| 色 | 黄色 | | |

導体およびケーブルマーカー

| | | | |
|---------|----------------------------|---------|----------------------|
| ハロゲン | いいえ | 導体外径 | 1.8 - 2.5 mm |
| 導体外径、最大 | 2.5 mm | 導体外径、最小 | 1.8 mm |
| 導体断面、最大 | 1.5 mm ² | 導体断面、最小 | 0.75 mm ² |
| 接続配線の断面 | 0.75 - 1.5 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード


| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

SFM 2/24 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

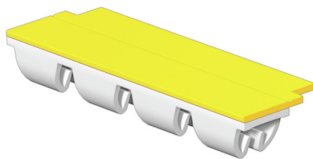

SFM 2/24 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | RIBBON MM-TB 25/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005090000 | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| 数量 | 1 Stück | |

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | THM MMP ROLLER SFM 2 |
| 注文番号 | 2786210000 |
| GTIN (EAN) | 4064675063230 |
| 数量 | 1 Stück |