

## AWPD 35 4X6/6X2.5


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

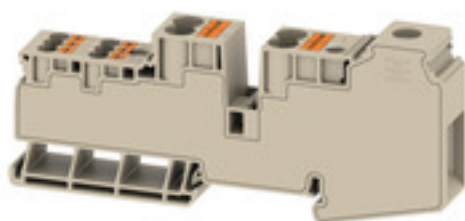

当社のフィードスルー端子台と渡り配線を組み合わせると、定格断面積が異なる端子台で、柔軟な電位分布が可能です。

## 一般注文データ

バージョン	電位分電器端子, ねじ接続, ダークページュ, 35 mm², 110 A, 1000 V, 接続数: 11, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid
注文番号	<a href="#">2728620000</a>
種別	AWPD 35 4X6/6X2.5
GTIN (EAN)	4050118801125
数量	20 Stück

作成日 2024/08/27 19:54:14 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## AWPD 35 4X6/6X2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	50 mm	奥行き (インチ)	1.969 inch
高さ	125 mm	高さ (インチ)	4.921 inch
幅	16.2 mm	幅 (インチ)	0.638 inch
正味重量	80 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	110 °C		

## UL評価データ

コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	14 AWG	コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	2 AWG
コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	14 AWG	導体サイズ工場配線最大 (cURus)	2 AWG
証明書番号 (cURus)	E60693		

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	B9
クランプネジ	M 6

クランプ導体	接続仕様 導体接続断面	ねじ接続	
		最小:	1.5 mm <sup>2</sup>
		最大:	35 mm <sup>2</sup>
		公称	35 mm <sup>2</sup>
		最小:	1.5 mm <sup>2</sup>
		最大:	35 mm <sup>2</sup>
		公称	35 mm <sup>2</sup>
		最小:	1.5 mm <sup>2</sup>
		最大:	35 mm <sup>2</sup>
		公称	35 mm <sup>2</sup>
フェルール端子	フェルール端子	導体の数 / クランプ点 1	
		被覆剥き長さ	最小: 17 mm
			最大: 17 mm
			公称 17 mm
		締付けトルク	最小: 2.5 Nm
			最大: 2.5 Nm
			公称 2.5 Nm
		推奨フェルール端子	
		導体の数 / クランプ点 1	
		推奨フェルール端子	
		導体の数 / クランプ点 1	
		被覆剥き長さ	最小: 17 mm
			最大: 17 mm
			公称 17 mm
		締付けトルク	最小: 2.5 Nm
			最大: 2.5 Nm
			公称 2.5 Nm
		推奨フェルール端子	
		導体の数 / クランプ点 1	
		被覆剥き長さ	最小: 17 mm
			最大: 17 mm
			公称 17 mm
		締付けトルク	最小: 2.5 Nm
			最大: 2.5 Nm
			公称 2.5 Nm
導体接続断面	導体接続断面	推奨フェルール端子	
		最小:	0.5 mm <sup>2</sup>
		最大:	6 mm <sup>2</sup>
		公称	6 mm <sup>2</sup>
		最小:	0.5 mm <sup>2</sup>
		最大:	6 mm <sup>2</sup>
		公称	6 mm <sup>2</sup>
		最小:	0.5 mm <sup>2</sup>
		最大:	6 mm <sup>2</sup>
		公称	6 mm <sup>2</sup>
フェルール端子	フェルール端子	導体の数 / クランプ点 4	
		被覆剥き長さ	最小: 12 mm
			最大: 12 mm
			公称 12 mm
		推奨フェルール端子	
		導体の数 / クランプ点 4	
		被覆剥き長さ	最小: 12 mm
			最大: 12 mm
			公称 12 mm
		推奨フェルール端子	
作成日 2024/08/27 19:54:14 CEST	カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有してはならず	推奨フェルール端子	
		導体の数 / クランプ点 4	
		被覆剥き長さ	最小: 12 mm
			最大: 12 mm
			公称 12 mm
		推奨フェルール端子	
		導体の数 / クランプ点 4	
		被覆剥き長さ	最小: 12 mm
			最大: 12 mm
			公称 12 mm

## AWPD 35 4X6/6X2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

クランプ範囲、最大	35 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最小	1.5 mm <sup>2</sup>
ツインワイヤエンドフェルール、最大	6 mm <sup>2</sup>
ツインワイヤエンドフェルール、最小	1.5 mm <sup>2</sup>
刃寸法	1 x 5.5
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 14
接続数	11
接続方向	上部
接続方式	ねじ接続
締め付けトルク、最大	2.5 Nm
締め付けトルク、最小	2.5 Nm
被覆剥き長さ	17 mm
配線接続断面 AWG、最小	AWG 2
配線接続断面、ソリッドコア、最小	1.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	35 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	1.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	35 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最大	35 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	1.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面ソリッドコア、最大	35 mm <sup>2</sup>

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

クランプ範囲、追加接続、最大	6 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、追加接続、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
ブレードサイズ、追加接続	1.0 x 5.5 mm	定格断面、追加接続	6 mm <sup>2</sup>
導体断面、フレキシブル、追加接続、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、フレキシブルおよびプラス チックカラー DIN 46228/1、追加接続、最大	6 mm <sup>2</sup>
導体断面、フレキシブルおよびプラス チックカラー DIN 46228/1、追加接続、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	接続導体断面積、AWG、追加接続、最小	AWG 20
接続導体断面積、ソリッドコア、追加の接続、最大	6 mm <sup>2</sup>	接続導体断面積、ソリッドコア、追加の接続、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
接続数、追加接続	4	接続方向	上部
接続種別、追加接続	PUSH IN	接続配線の断面、AWG、追加接続、最大	AWG 10
接続配線の断面、フレキシブル、追加接続、最大	6 mm <sup>2</sup>	被覆剥き長さ、追加接続	12 mm

## システム仕様

バージョン	ハイブリッド端子, ポテンシャル分電器	エンドカバープレートの要求	いいえ
電位数	1	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	11	層ごとの電位数	1
内部で交差接続されたレベル	いいえ	レール	TS 35
N 関数	いいえ	PE 関数	いいえ
PEN 関数	いいえ		

## 全般

レール	TS 35	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 14
標準	IEC 60947-7-1	配線接続断面 AWG、最小	AWG 2

作成日 2024/08/27 19:54:14 CEST

## AWPD 35 4X6/6X2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 材料データ

材質	Wemid	色	ダークベージュ
操作要素の色	橙色	UL 94 可燃性等級	V-0

## 評価データ

定格断面	35 mm <sup>2</sup>	定格電圧	1,000 V
定格 AC 電圧	1,000 V	定格 DC 電圧	1,000 V
定格電流	110 A	最大導体電流	110 A
標準	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	0.26 mΩ
定格インパルス耐電圧	8 kV	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	4 W
サージ電圧カテゴリ	III	汚染度	3

## 追加の技術データ

取り付け方式	TS 35	爆発試験バージョン	いいえ
嵌合仕様	はい	開放側面	閉

## 分類

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-19
ECLASS 14.0	27-25-01-19		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E60693

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a> <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/08/27 19:54:14 CEST

## AWPD 35 4X6/6X2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

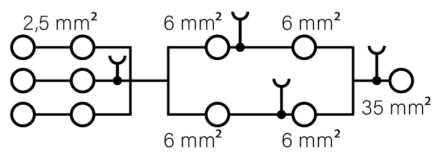

## AWPD 35 4X6/6X2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

4mm<sup>2</sup>

4  
mm<sup>2</sup>

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

種別	ZQV 4N/6	バージョン
注文番号	<a href="#">1527990000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332919	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/9 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528220000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333107	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/8 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528190000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332858	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/2 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460450000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476149	(mm) (P): 6.10, 幅: 9.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/7 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528180000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333114	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/4 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528120000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332872	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/7	バージョン
注文番号	<a href="#">1528020000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332780	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/50 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460730000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476156	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 4N/2 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528040000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332773	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/6 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528170000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332926	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm
数量	20 Stück	

作成日 2024/08/27 19:54:14 CEST

## AWPD 35 4X6/6X2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZQV 4N/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1527930000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332766	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/3 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528080000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333008	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/10 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528230000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333138	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/3 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460810000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476231	(mm) (P): 6.10, 幅: 16 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/6 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460780000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476200	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/32	バージョン
注文番号	<a href="#">2561670000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 32, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118570175	(mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 193.9 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 4N/50	バージョン
注文番号	<a href="#">1528130000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332902	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 4N/10 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460740000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476163	(mm) (P): 6.10, 幅: 58.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/5 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528140000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333015	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/4 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460800000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476224	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/8 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460760000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476187	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1527980000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332759	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/9 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460750000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476170	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm
数量	20 Stück	

作成日 2024/08/27 19:54:14 CEST



## AWPD 35 4X6/6X2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZQV 4N/30	バージョン
注文番号	<a href="#">2561580000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 30, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118570113	(mm) (P): 6.10, 幅: 181.7 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 4N/5 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460790000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476217	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/8	バージョン
注文番号	<a href="#">1528030000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332841	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/50 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528240000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333121	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 4N/7 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460770000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476194	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1527940000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332865	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/30 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2561610000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 30, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118569971	(mm) (P): 6.10, 幅: 181.7 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 4N/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1527970000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332889	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/10	バージョン
注文番号	<a href="#">1528090000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332896	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/9	バージョン
注文番号	<a href="#">1528070000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332797	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/30 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2561600000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 30, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118569964	(mm) (P): 6.10, 幅: 181.7 mm
数量	5 Stück	

作成日 2024/08/27 19:54:14 CEST

## AWPD 35 4X6/6X2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

2.5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

種別	ZQV 2.5N/7 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527830000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448603	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527780000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448634	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108470000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448542	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/10	バージョン
注文番号	<a href="#">1527690000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447989	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2109000000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118486001	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20	バージョン
注文番号	<a href="#">1527720000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447972	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108690000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448535	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/6 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108720000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448504	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/9 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108900000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448474	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527770000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448641	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 Stück	

作成日 2024/08/27 19:54:14 CEST

## AWPD 35 4X6/6X2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/9 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527870000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448580	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527840000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448597	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527890000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448566	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/10 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527880000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448573	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527790000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448627	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527920000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448559	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50	バージョン
注文番号	<a href="#">1527730000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118411362	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527740000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448658	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108810000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448498	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1527620000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448436	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1527590000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448443	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8	バージョン
注文番号	<a href="#">1527670000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448405	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108700000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448528	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 Stück	

作成日 2024/08/27 19:54:14 CEST

## AWPD 35 4X6/6X2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/20 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108920000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118485899	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/10 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108910000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118486018	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/6	バージョン
注文番号	<a href="#">1527630000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448429	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7	バージョン
注文番号	<a href="#">1527640000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448412	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1527540000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448467	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/9	バージョン
注文番号	<a href="#">1527680000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447996	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108870000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448481	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2108710000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448511	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1527570000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448450	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/6 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1527820000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448610	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 Stück	

作成日 2024/08/27 19:54:14 CEST

## AWPD 35 4X6/6X2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

6mm<sup>2</sup>6  
mm<sup>2</sup>

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

種別	ZQV 6N/6	バージョン
注文番号	<a href="#">2733950000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675066699	(mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 3.1 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 6N/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1985740000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370362	(mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 13.7 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 6N/7	バージョン
注文番号	<a href="#">2733960000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675066804	(mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 3.1 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 6N/3 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985840000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370379	(mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 21.8 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 6N/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1985760000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370263	(mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 21.8 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 6N/10	バージョン
注文番号	<a href="#">2733970000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675066811	(mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 3.1 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 6N/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1985780000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370287	(mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 29.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 6N/4 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985850000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370447	(mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 29.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 6N/2 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985830000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370232	(mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 13.7 mm
数量	60 Stück	

作成日 2024/08/27 19:54:14 CEST

## AWPD 35 4X6/6X2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## A シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカ対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	AEB 35 SCL/1 V0 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2661300000</a>	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118702187	
数量	20 Stück	
種別	AEB 35 SCL/1 V0	バージョン
注文番号	<a href="#">2661280000</a>	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118702163	
数量	20 Stück	
種別	AEB 35 SCL/1 V0 GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2661290000</a>	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118702170	
数量	20 Stück	

## WS 8/16



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

種別	WS-A 8/16 MM WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2619910000</a>	WS, 端子マーカ, 8 x 16 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118626179	
数量	200 Stück	

作成日 2024/08/27 19:54:14 CEST

## AWPD 35 4X6/6X2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

1.5 mm<sup>2</sup>

1.5  
mm<sup>2</sup>

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

種別	ZQV 1.5N/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1985490000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370201	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/4 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985690000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370515	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/4 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985570000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370317	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/9	バージョン
注文番号	<a href="#">1985560000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370409	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/50 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985820000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370270	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 1.5N/6 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985610000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370492	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/5 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985590000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370430	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/7 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985750000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370249	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/20	バージョン
注文番号	<a href="#">1985600000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370225	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/10	バージョン
注文番号	<a href="#">1985580000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370416	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm
数量	20 Stück	

作成日 2024/08/27 19:54:14 CEST



## AWPD 35 4X6/6X2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZQV 1.5N/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1985500000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118369991	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/2 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985650000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370324	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/6	バージョン
注文番号	<a href="#">1985510000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370188	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/7	バージョン
注文番号	<a href="#">1985520000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370195	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/8 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985640000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370461	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1985480000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370096	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/3 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985550000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370485	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/50	バージョン
注文番号	<a href="#">1985620000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 50, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370300	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 1.5N/50 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985720000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 50, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370546	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 1.5N/8	バージョン
注文番号	<a href="#">1985540000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370218	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/10 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985800000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 10, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370393	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/7 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985630000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370522	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/10 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985680000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 10, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370539	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm
数量	20 Stück	

作成日 2024/08/27 19:54:14 CEST



## AWPD 35 4X6/6X2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZQV 1.5N/8 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985770000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370508	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/9 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985660000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370478	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/9 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985790000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370386	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1985410000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118369861	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/20 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985700000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 20, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370331	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/20 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985810000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 20, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370355	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/2 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985530000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370423	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/6 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985730000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370454	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/5 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985710000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370256	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	20 Stück	