

IE-BS-M12X-S-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

注文番号	2731010000
種別	IE-BS-M12X-S-C
GTIN (EAN)	4050118809282
数量	1 Stück

IE-BS-M12X-S-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

壁厚、最大	4.5 mm	正味重量	1.7 g
-------	--------	------	-------

温度

動作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	コーディング	X-coded
ハウジング主要材質	真鍮, 銅 - 錫 - 亜鉛合金	プラグング回数	≥ 100
保護度合い	IP67を接続	接点材質	CuSn
接触表面	Au (ゴールド) , ≥ 100MΩ	極数	8

一般情報

極数	8	接続 1	M12
接続 2	M12	項目説明	カップリング
設定	M12 ソケット対M12 ソケット	UL 94 可燃性等級	UL 94, V-0
ハウジング主要材質	真鍮, 銅 - 錫 - 亜鉛合金	カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
接続スレッド	M12/M12	接点材質	CuSn
接触表面	Au (ゴールド) , ≥ 100MΩ	接点ホルダーの材質	PA UL 94 V0
シールド材質	亜鉛ダイキャスト、錫メッキ	シールド	360° シールド接点
保護度合い	IP67を接続	プラグング回数	≥ 100

標準

IP 保護等級	IEC 60529	コネクタ規格	IEC 61076-2-109
通信アクセサリ対応 UL 規格	UL 1863		

電気プロパティ

PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合	動作電圧範囲	50 V AC, 60 V DC
接点抵抗	≤ 5 mΩ	耐電圧、接点 / シールド	≥500 V DC
耐電圧、接点 / 接点	≥500 V DC		

一般的な技術仕様

UL 94 可燃性等級	UL 94, V-0	コーディング	X-coded
ハウジング主要材質	真鍮, 銅 - 錫 - 亜鉛合金	プラグング回数	≥ 100
保護度合い	IP67を接続	接点材質	CuSn
接続スレッド	M12/M12	接触表面	Au (ゴールド) , ≥ 100MΩ
極数	8		

IE-BS-M12X-S-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	PROFINET Manufacturer's Declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

IE-BS-M12X-S-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

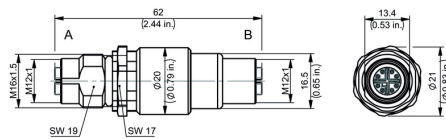


設置カットアウト

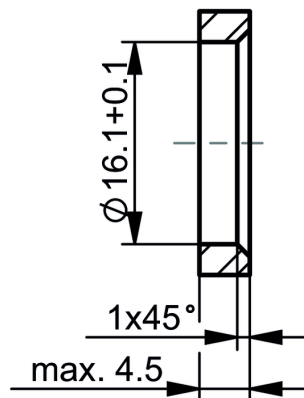


A ねじれ保護無しの貫通孔

設置カットアウト

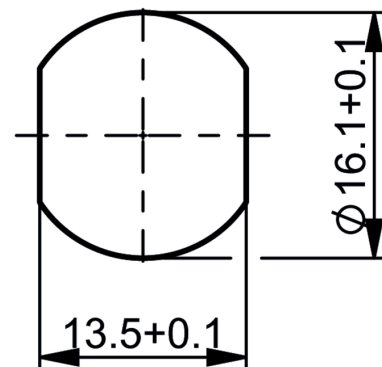


A ねじれ保護有りの貫通孔

設置カットアウト

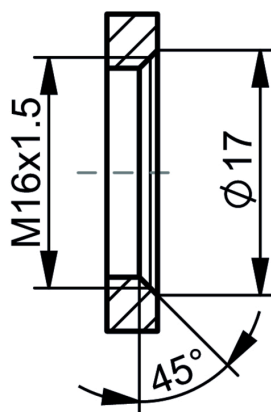

A スレッド穿孔

設置カットアウト

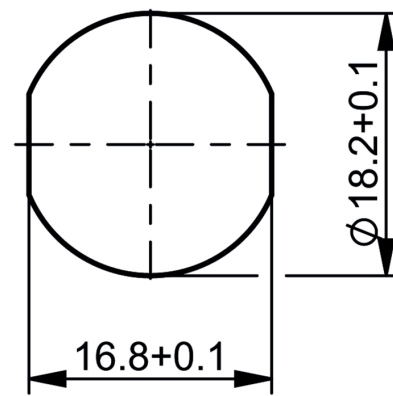

B ねじれ保護有りの貫通孔

IE-BS-M12X-S-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール

Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90% 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

種別	SCREWTY SET -DM	バージョン	パッケージ
注文番号	1920000000	M8、M12 ラインおよびコネクタケーブルグランド用ツール	段ボール箱
GTIN (EAN)	4032248436859		
数量	1 Stück		
種別	SCREWTY-M12 F-DM	バージョン	パッケージ
注文番号	1900021000	M12コネクタ用ケーブルグランドツール	段ボール箱
GTIN (EAN)	4032248436828		
数量	1 Stück		

Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール

Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90% 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

種別	SCREWTY SET	バージョン	パッケージ
注文番号	1910000000	M8、M12 ラインおよびコネクタケーブルグランド用ツール	段ボール箱
GTIN (EAN)	4032248436842		
数量	1 Stück		

IE-BS-M12X-S-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	SCREWTY- M12 F	バージョン	パッケージ
注文番号	1900020000	M12コネクタ用ケーブルグランドツール	段ボール箱
GTIN (EAN)	4032248375851		
数量	1 Stück		