

## IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	システムケーブル, M12 Lコード - IP 67ストレートソケット, プッシュプル電源, PUR, 5 m
注文番号	<a href="#">2732640050</a>
種別	IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X
GTIN (EAN)	4064675022022
数量	1 Stück
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-02-27

作成日 2024/07/02 5:39:44 CEST

## IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	5 m	長さ (インチ)	196.85 inch
正味重量	500 g		

## 温度

動作温度	-25 °C...75 °C
------	----------------

## ケーブル特有の規格

標準、シース材質	20939 (80 °C / 600 V)
----------	-----------------------

## 一般基準

コネクタ規格	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-2-111
--------	--

## 標準

コネクタ規格	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-2-111	標準、シース材質	20939 (80 °C / 600 V)
--------	--	----------	-----------------------

## 電気プロパティ

定格電圧	24 V	定格電流	16 A
------	------	------	------

## ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン	いいえ	加速	5 m/s <sup>2</sup>
最小曲げ半径、繰返し	7.5 x ケーブル直径	最小曲げ半径 (1回のみ)	4 x ケーブル直径

## ケーブル構造

カラーコーディング	茶色, 白色, 青色, 黒色, グレー	シースカラー	シルバークレー
シース直径、最大	8.2 mm	シース直径、最小	7.8 mm
シース素材	PUR	シールド	シールドなし
断面積	5*1.5 mm <sup>2</sup>	絶縁	PP
配線数	5		

## プラグ

プラグ右	PushPull Power, IP67, female contact, straight, plug, Zinc diecast, unshielded	左プラグ	M12, L コード化, IP67, オ ス型接点, 直線, プラグ, プ ラスチック, シールドなし
------	---	------	---

## プラグ、右

プラグ右	PushPull Power, IP67, female contact, straight, plug, Zinc diecast, unshielded
------	---

作成日 2024/07/02 5:39:44 CEST

## IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## プラグ、左

左プラグ M12, L コード化, IP67, オ  
ス型接点, 直線, プラグ, プ  
ラスチック, シールドなし

## 分類

ETIM 6.0	EC000993	ETIM 7.0	EC003248
ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ECLASS 9.0	27-06-20-01	ECLASS 9.1	27-06-23-90
ECLASS 10.0	27-06-01-05	ECLASS 11.0	27-06-01-05
ECLASS 12.0	27-06-01-05	ECLASS 13.0	27-06-01-05

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

## IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白

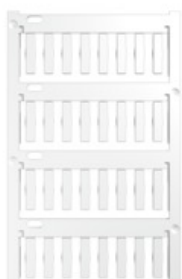

TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTI ペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLIT スリーブに関連した P-Ink または STI ペンによるラベリングには適していません

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	TM-I 18 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1718431044</a>	TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190349011	
数量	320 Stück	

## IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTI ペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLIT スリーブに関連した P-Ink または STI ペンによるラベリングには適していません

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	TM-I 12 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1718411044</a>	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190348977	
数量	320 Stück	