

## IE-FCM-RJ45-C-X-100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

IP65 での RJ45 対応のサービスインターフェース  
FrontCom Micro

## 一般注文データ

バージョン	FrontComマイクロRJ45カップリング
注文番号	<a href="#">2742310000</a>
種別	IE-FCM-RJ45-C-X-100
GTIN (EAN)	4050118844511
数量	100 Stück

作成日 2024/07/02 5:40:32 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-FCM-RJ45-C-X-100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

壁厚、最小	1 mm	壁厚、最大	5 mm
正味重量	27.016 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

## 一般データ

締付トルク固定ナット	2 Nm	接続 1	RJ45
接続 2		項目説明	FrontComマイクロRJ45 カップリング
	RJ45		
色	黒色	ハウジング主要材質	PA UL 94 V0
カテゴリ	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
取り付け方式	キャビネット、分電箱	シールド	360° シールド接点
保護度合い	IP65, 閉鎖状態	プラグイング回数	750

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 60603-7-51
--------	----------------

## 電気プロパティ

PoE / PoE+	IEEE 802.3afに適合	耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC		

## 分類

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">Technical change of the housing of the FrontCom® Micro</a> <a href="#">Technische Änderung des Gehäuses der FrontCom® Micro</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/07/02 5:40:32 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-FCM-RJ45-C-X-100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 寸法図

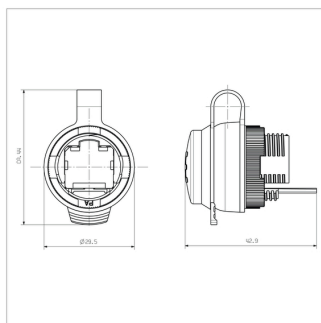

### 設置カットアウト

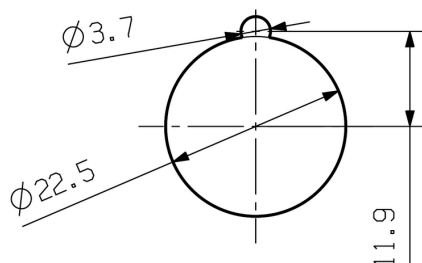

## IE-FCM-RJ45-C-X-100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 補完製品



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー  
は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の 22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	SM-H 27/18 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">1716630000</a>	SwitchMark, アクセサリ, 48 x 27 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190343194	
数量	25 Stück	