

## CABTITE EP B 24/18 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Cabtite – ケーブル挿入プレート**

制御キャビネット、エンクロージャ、または機械にプラグを付けずに、スペースを節約しながら、ケーブルや導体を最小限のスペースに簡単に挿入できます。

Cabtite ケーブル挿入プレートを使用すると、保護ホース、空圧 / 油圧ホース、光ファイバーケーブルなどの過酷な環境でも、ケーブルをすばやく簡単に省スペースで取り付けことができます。設置は長方形のウォールカットアウトをひとつだけ通して行われるため、設置時間が最大 40 % 短縮されます (標準ケーブルグランドと比較)。

工具不要型ケーブル挿入プレートの IP54 スナップバージョンは、DIN EN 60529 に準拠してテストされ、温度範囲 -40°C ~ +90°C に適した UL94 V-0 認定 TPE 材料で製造されています。

Cabtite ケーブル挿入プレートは、従来の電線貫通金物に代わる経済的な代替品です。

**一般注文データ**

バージョン	ケーブル取り入れプレート, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), TPE, グレー, 高さ: 44 mm, 幅: 142 mm, 深さ: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54
注文番号	<a href="#">2743660000</a>
種別	CABTITE EP B 24/18 GY
GTIN (EAN)	4064675123378
数量	10 Stück

## CABTITE EP B 24/18 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き (インチ)	0.472 inch
高さ	44 mm	高さ (インチ)	1.732 inch
幅	142 mm	幅 (インチ)	5.591 inch
壁厚、最小	2.5 mm	壁厚、最大	4 mm
正味重量	40.3 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...90 °C
------	----------------

## 接続可能なケーブルの数

取り付け方式	嵌合仕様	
接続可能ケーブルの数	18	
ケーブル導入口	個数	4
	ケーブル直径、最小	1 mm
	ケーブル直径、最大	6.5 mm
	ケーブル仕様	丸型ケーブル
	個数	5
	ケーブル直径、最小	1 mm
	ケーブル直径、最大	10.5 mm
	ケーブル仕様	丸型ケーブル
	個数	5
	ケーブル直径、最小	1 mm
	ケーブル直径、最大	12.5 mm
	ケーブル仕様	丸型ケーブル
	個数	4
	ケーブル直径、最小	1 mm
	ケーブル直径、最大	16.1 mm
ケーブル仕様	丸型ケーブル	

## 一般情報

UL 94 可燃性等級	V-0	シリコン	いいえ
保護度合い	IP54	保護等級 (UL)	Type 1, Type 12
材質	TPE		

## 分類

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## CABTITE EP B 24/18 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E223801

## ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Cabtite EP - DoC DE PS2483</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">INSTR CABTITE EP DE/EN</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

# CABTITE EP B 24/18 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

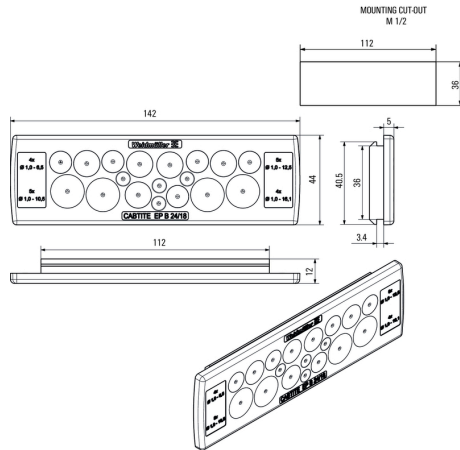

## CABTITE EP B 24/18 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ヘビーデューティコネクタ対応四角分割スタンプ



ワイドミュラーのパンチ加工ツール - 電気キャビネット  
のカットアウトを行う際に必要な最初の選択肢。

- PG ケーブルグランド
- M ケーブルグランド
- 特殊ケーブルグランド

## 一般注文データ

種別	KOK-112X36	バージョン
注文番号	<a href="#">9204870000</a>	アークホール
GTIN (EAN)	4032248693801	
数量	1 Stück	