

CABTITE EP B 24/48 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Cabtite – ケーブル挿入プレート**

制御キャビネット、エンクロージャ、または機械にプラグを付けずに、スペースを節約しながら、ケーブルや導体を最小限のスペースに簡単に挿入できます。

Cabtite ケーブル挿入プレートを使用すると、保護ホース、空圧 / 油圧ホース、光ファイバーケーブルなどの過酷な環境でも、ケーブルをすばやく簡単に省スペースで取り付けることができます。設置は長方形のウォールカットアウトをひとつだけ通して行われるため、設置時間が最大 40 % 短縮されます (標準ケーブルグランドと比較)。

工具不要型ケーブル挿入プレートの IP54 スナップバージョンは、DIN EN 60529 に準拠してテストされ、温度範囲 -40°C ~ +90°C に適した UL94 V-0 認定 TPE 材料で製造されています。

Cabtite ケーブル挿入プレートは、従来の電線貫通金物に代わる経済的な代替品です。

一般注文データ

バージョン	ケーブル取り入れプレート, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), TPE, グレー, 高さ: 44 mm, 幅: 142 mm, 深さ: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54
注文番号	2743700000
種別	CABTITE EP B 24/48 GY
GTIN (EAN)	4064675 123415
数量	10 Stück

CABTITE EP B 24/48 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き (インチ)	0.472 inch
高さ	44 mm	高さ (インチ)	1.732 inch
幅	142 mm	幅 (インチ)	5.591 inch
壁厚、最小	2.5 mm	壁厚、最大	4 mm
正味重量	43.7 g		

温度

動作温度	-40 °C...90 °C
------	----------------

接続可能なケーブルの数

取り付け方式	嵌合仕様		
接続可能ケーブルの数	46		
ケーブル導入口	個数	48	
	ケーブル直径、最小	1 mm	
	ケーブル直径、最大	6.5 mm	
	ケーブル仕様	丸型ケーブル	

一般情報

UL 94 可燃性等級	V-0	シリコン	いいえ
保護度合い	IP54	保護等級 (UL)	Type 1, Type 12
材質	TPE		


分類

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E223801

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity - Cabtite EP - DoC DE PS2483
エンジニアリングデータ	CAD data - STEP
ユーザ文書	INSTR CABTITE EP DE/EN
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/02 5:45:27 CEST


カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CABTITE EP B 24/48 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

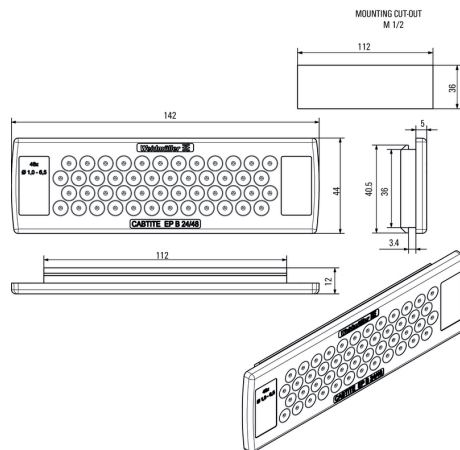

CABTITE EP B 24/48 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ヘビーデューティコネクタ対応四角分割スタンプ



ワイドミュラーのパンチ加工ツール – 電気キャビネット
のカットアウトを行う際に必要な最初の選択肢。

- PG ケーブルグランド
- M ケーブルグランド
- 特殊ケーブルグランド

一般注文データ

種別	KOK-112X36	バージョン
注文番号	9204870000	アークホール
GTIN (EAN)	4032248693801	
数量	1 Stück	