

HDC MHX 3/4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	電源モジュール
注文番号	2748360000
種別	HDC MHX 3/4 MC
GTIN (EAN)	4050118890976
数量	5 Stück

作成日 2024/07/04 10:25:07 CEST

HDC MHX 3/4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.339 inch
高さ	44.3 mm	高さ (インチ)	1.744 inch
幅	34.2 mm	幅 (インチ)	1.346 inch
正味重量	12.75 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V
シリーズ	ModuPlug	プラグイング回数	≥ 500
必要なプラグインスロット	1	材質	ポリカーボネート
極数	7	汚染度	3
種別	オス型		

PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

バージョン

接続方式	クリンプ接続
------	--------

接点の通知

クランプ範囲、信号接点、最大	2.5 mm ²	クランプ範囲、信号接点、最小	0.14 mm ²
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)、信号	8 kV	定格電圧 (DIN EN 61984)、信号接点	500 V
定格電流 (DIN EN 61984)、信号	10 A	接続方式、信号	クリンプ接続
極数、信号	4	被覆剥き長さ、信号	8 mm

電源の接点

クランプ範囲、出力接点、最大	6 mm ²	クランプ範囲、出力接点、最小	1.5 mm ²
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)、電力接点	8 kV	定格電圧 (DIN EN 61984)、出力接点	500 V
定格電流 (DIN EN 61984)、電源接点	40 A	接続方式、電源接点	クリンプ接続
極数、パフォーマンス接点	3	被覆剥き長さ、機能接点	9 mm

分類

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

作成日 2024/07/04 10:25:07 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC MHX 3/4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Manufacturer's declaration](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ




[Catalogues in PDF-format](#)

HDC MHX 3/4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

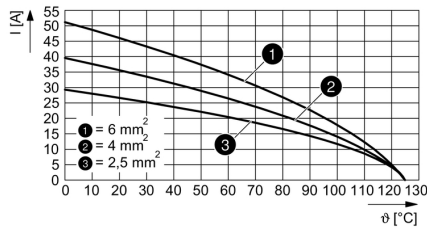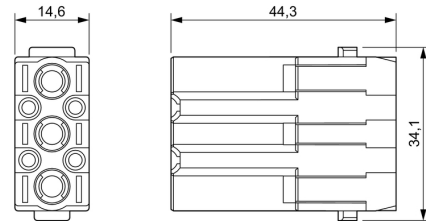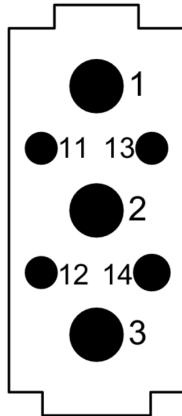

HDC MHX 3/4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クリンプ接続 HX

クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。



一般注文データ

種別	HDC C HX SM2.5AG	バージョン
注文番号	1002920000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697106	2.5, 回転, 銅合金
数量	25 Stück	
種別	HDC C HX SM6.0AG	バージョン
注文番号	1002940000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697229	6, 回転, 銅合金
数量	25 Stück	
種別	HDC C HX SM4.0AG	バージョン
注文番号	1002930000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697212	4, 回転, 銅合金
数量	25 Stück	
種別	HDC C MHX SM10.0AG	バージョン
注文番号	2494550000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, オス型, 導体断面、最大: 8, 回転,
GTIN (EAN)	4050118504521	銅合金
数量	25 Stück	
種別	HDC C HX SM1.5AG	バージョン
注文番号	1002910000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697090	1.5, 回転, 銅合金
数量	25 Stück	

クリンプ接続 HD

クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。



一般注文データ

種別	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU	バージョン
注文番号	1651640000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400316	体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	

作成日 2024/07/04 10:25:07 CEST

HDC MHX 3/4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC-C-HD-SM2.5AU	バージョン
注文番号	1651660000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400330	体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-SM2.5AG	バージョン
注文番号	1651560000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400231	体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG	バージョン
注文番号	1651520000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400194	体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-SM1.5AG	バージョン
注文番号	1651550000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400224	体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-SM0.5AG	バージョン
注文番号	1651530000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400200	体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-SM0.5AU	バージョン
注文番号	1651630000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400309	体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-SM1.5AU	バージョン
注文番号	1651650000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400323	体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG	バージョン
注文番号	1601750000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190134280	体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU	バージョン
注文番号	1651620000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400293	体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	

HDC MHX 3/4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

長いガイドピン付属

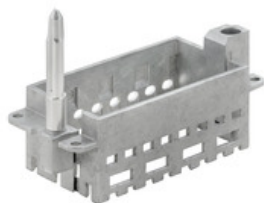

一般注文データ

種別	HDC MFGL 16B AD	バージョン
注文番号	2737010000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823066	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 16B DA	バージョン
注文番号	2737020000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823073	
数量	1 Stück	

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	1428940000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	1428920000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 Stück	

HDC MHX 3/4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 10B AC	バージョン
注文番号	2736910000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 10B CA	バージョン
注文番号	2736920000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822281	
数量	1 Stück	

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	1429050000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	1429070000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 Stück	

HDC MHX 3/4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 6B BA	バージョン
注文番号	2736980000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822908	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 6B AB	バージョン
注文番号	2736970000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 Stück	

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 24B FA	バージョン
注文番号	2736960000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 24B AF	バージョン
注文番号	2736950000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 Stück	

HDC MHX 3/4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 10B CA	バージョン
注文番号	2737000000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 10B AC	バージョン
注文番号	2736990000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 Stück	

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	1428960000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	1428980000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 Stück	

HDC MHX 3/4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 6B BA	バージョン
注文番号	2736900000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822267	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 6B AB	バージョン
注文番号	2736890000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 Stück	

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	1429030000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	1429010000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 Stück	

HDC MHX 3/4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 24B FA	バージョン
注文番号	2737040000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 24B AF	バージョン
注文番号	2737030000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 Stück	

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 16B AD	バージョン
注文番号	2736930000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822298	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 16B DA	バージョン
注文番号	2736940000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 Stück	