

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	電源モジュール
注文番号	2748370000
種別	HDC MHX 3/4 FC
GTIN (EAN)	4050118891010
数量	5 Stück

作成日 2024/07/24 13:58:32 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.339 inch
高さ	39.1 mm	高さ (インチ)	1.539 inch
幅	34.2 mm	幅 (インチ)	1.346 inch
正味重量	9.2 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V
シリーズ	ModuPlug	プラグイン回数	≥ 500
必要なプラグインスロット	1	材質	ポリカーボネート
極数	7	汚染度	3
種別	メス型		

PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる
ネジ接続

バージョン

接続方式 クリンプ接続

接点の通知

クランプ範囲、信号接点、最大	2.5 mm ²	クランプ範囲、信号接点、最小	0.14 mm ²
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)、信号	8 kV	定格電圧 (DIN EN 61984)、信号接点	500 V
定格電流 (DIN EN 61984)、信号	10 A	接続方式、信号	クリンプ接続
極数、信号	4	被覆剥き長さ、信号	8 mm

電源の接点

クランプ範囲、出力接点、最大	6 mm ²	クランプ範囲、出力接点、最小	1.5 mm ²
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)、電力接点	8 kV	定格電圧 (DIN EN 61984)、出力接点	500 V
定格電流 (DIN EN 61984)、電源接点	40 A	接続方式、電源接点	クリンプ接続
極数、パフォーマンス接点	3	被覆剥き長さ、機能接点	9 mm

分類

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

作成日 2024/07/24 13:58:32 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

ダウンロード




承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

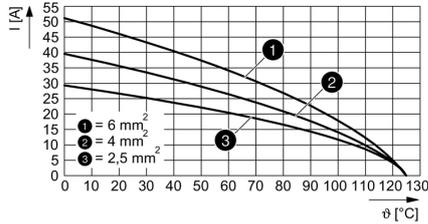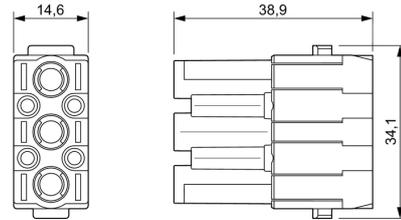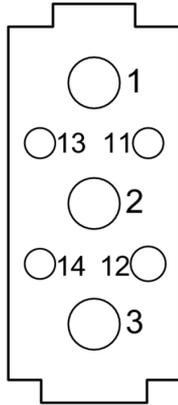

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 10B AC	バージョン
注文番号	2736990000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 10B CA	バージョン
注文番号	2737000000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 Stück	

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	1428920000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	1428940000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 Stück	

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	1429010000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 Stück	

種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	1429030000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 Stück	

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	1429030000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 Stück	

種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	1429010000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 Stück	

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	1428960000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 Stück	

種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	1428980000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 Stück	

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	1429070000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 Stück	

種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	1429050000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 Stück	

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 16B AD	バージョン
注文番号	2736930000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822298	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 16B DA	バージョン
注文番号	2736940000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 Stück	

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 10B AC	バージョン
注文番号	2736910000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 10B CA	バージョン
注文番号	2736920000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822281	
数量	1 Stück	

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クリンプ接続 HD



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC-C-HD-BM0.5AG	バージョン
注文番号	1651580000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400255	体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG	バージョン
注文番号	1601760000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190158354	体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-BM1.5AG	バージョン
注文番号	1651600000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400279	体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-BM2.5AG	バージョン
注文番号	1651610000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400286	体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-BM1.5AU	バージョン
注文番号	1651700000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400378	体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU	バージョン
注文番号	1651670000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400347	体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-BM2.5AU	バージョン
注文番号	1651710000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400385	体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG	バージョン
注文番号	1651570000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400248	体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-BM0.5AU	バージョン
注文番号	1651680000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400354	体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	

作成日 2024/07/24 13:58:32 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU	バージョン
注文番号	1651690000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400361	体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	


短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 24B FA	バージョン
注文番号	2736960000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 24B AF	バージョン
注文番号	2736950000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 Stück	

長いガイドピン付属

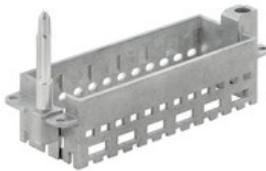

一般注文データ

種別	HDC MFGL 24B AF	バージョン
注文番号	2737030000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 24B FA	バージョン
注文番号	2737040000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 Stück	

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クリンプ接点 HX

クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。



一般注文データ

種別	HDC C HX BM2.5AG	バージョン
注文番号	1002960000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, メス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697243	2.5, 回転, 銅合金
数量	25 Stück	
種別	HDC C HX BM6.0AG	バージョン
注文番号	1002980000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, メス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697267	6, 回転, 銅合金
数量	25 Stück	
種別	HDC C HX BM1.5AG	バージョン
注文番号	1002950000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, メス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697236	1.5, 回転, 銅合金
数量	25 Stück	
種別	HDC C HX BM4.0AG	バージョン
注文番号	1002970000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HQ, MixMate, メス型, 導体断面、
GTIN (EAN)	4032248697250	最大: 4, 回転, 銅合金
数量	25 Stück	

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 6B BA	バージョン
注文番号	2736980000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822908	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 6B AB	バージョン
注文番号	2736970000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/24 13:58:32 CEST

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 16B DA	バージョン
注文番号	2737020000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823073	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 16B AD	バージョン
注文番号	2737010000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823066	
数量	1 Stück	