

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	高圧モジュール
注文番号	2748390000
種別	HDC MHE 2 HV FC
GTIN (EAN)	4050118891003
数量	1 Stück

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.339 inch
高さ	64.3 mm	高さ (インチ)	2.531 inch
幅	34.1 mm	幅 (インチ)	1.343 inch
正味重量	59 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V
サージ電圧カテゴリー	III	シリーズ	ModuPlug
プラグング回数	≥ 500	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	15 kV
定格電圧 (DIN EN 61984)	2,900 V	定格電流 (DIN EN 61984)	16 A
必要なプラグインスロット	2	材質	ポリカーボネート
極数	2	汚染度	3
種別	メス型		

PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 12	導体断面、最大	4 mm ²
導体断面、最小	0.5 mm ²	接続方式	クリンプ接続
被覆剥き長さ、定格接続	9.5 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 20


分類

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E92202

作成日 2024/07/24 14:01:10 CEST

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード




承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

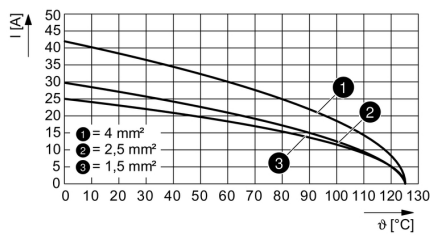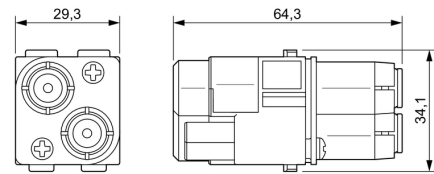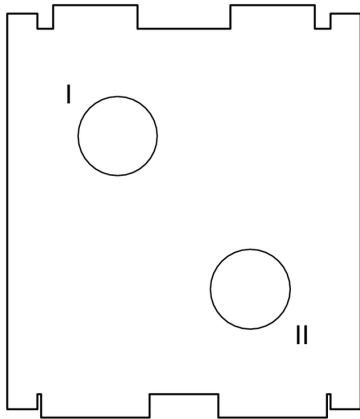

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クリンプ接点 HE



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG	バージョン
注文番号	1201200000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190044480	体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM4.0AU	バージョン
注文番号	1651510000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400187	体断面、最大: 4, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM0.5AG	バージョン
注文番号	1201100000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190142698	体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM2.5AG	バージョン
注文番号	1201400000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190047078	体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM1.5AG	バージョン
注文番号	1201300000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190100346	体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU	バージョン
注文番号	1651480000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400156	体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM2.5AU	バージョン
注文番号	1651500000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400170	体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM0.5AU	バージョン
注文番号	1651470000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400149	体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM4.65AU	バージョン
注文番号	1116530000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4032248897254	体断面、最大: 4.65, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM1.5AU	バージョン
注文番号	1651490000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400163	体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	

作成日 2024/07/24 14:01:10 CEST

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC-C-HE-BM4.0AG	バージョン
注文番号	1201500000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190148096	体断面、最大: 4, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	1429010000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 Stück	

種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	1429030000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 Stück	

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 10B CA	バージョン
注文番号	2737000000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 Stück	

種別	HDC MFGL 10B AC	バージョン
注文番号	2736990000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/24 14:01:10 CEST

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 16B DA	バージョン
注文番号	2737020000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823073	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 16B AD	バージョン
注文番号	2737010000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823066	
数量	1 Stück	

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	1428920000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	1428940000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 Stück	

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 16B AD	バージョン
注文番号	2736930000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822298	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 16B DA	バージョン
注文番号	2736940000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 Stück	

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	1429050000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	1429070000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 Stück	

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ


短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 6B BA	バージョン
注文番号	2736900000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822267	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 6B AB	バージョン
注文番号	2736890000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 Stück	

標準

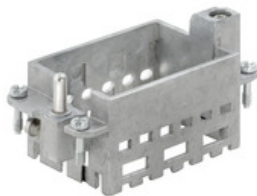

一般注文データ

種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	1428960000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	1428980000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 Stück	

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 6B BA	バージョン
注文番号	2736980000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822908	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 6B AB	バージョン
注文番号	2736970000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 Stück	

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 10B AC	バージョン
注文番号	2736910000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 10B CA	バージョン
注文番号	2736920000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822281	
数量	1 Stück	

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ


短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 24B FA	バージョン
注文番号	2736960000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 24B AF	バージョン
注文番号	2736950000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 Stück	

長いガイドピン付属

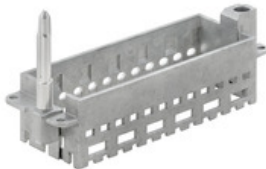

一般注文データ

種別	HDC MFGL 24B FA	バージョン
注文番号	2737040000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 24B AF	バージョン
注文番号	2737030000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 Stück	