

## SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、個別調整に最適なバスラインを供給できます。全てのバスケーブルは、ケーブルキャリアの移動に適しており、メートル単位で入手できます。配線のカラーコーディングは、機械工学規格に準じて対応します。M12 分電器の接続フードは、常に同数の端子を持つので、1 種類のケーブルしか必要ありません。

メートル単位で供給のバスケーブルの利点：

- 特殊な長さのバスケーブル
- 無駄のないケーブル
- 異なるケーブル長に対するストレージスペースが不要
- また、特定の長さでも使用可能です。

## 一般注文データ

バージョン	センサー/アクチュエータライン, 極数: 19, 500 m, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
注文番号	<a href="#">2764960000</a>
種別	SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-500
GTIN (EAN)	4064675031253
数量	1 Stück
パッケージ	合板リールで

作成日 2024/07/04 6:26:30 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 63.373 g

## ケーブルの技術仕様

UL AWM スタイル準拠のコア	10493 (80 °C / 300 V)	
UL AWM スタイル準拠の外装	21198 (80 °C / 300 V)	
カラーコーディング	バイオレット, 赤色, グレー, 赤色/青色, 緑色, 青色, グレー/ピンク, 白色/緑色, 白色/黄色, 白色/グ レー, 黒色, 緑色/黄色, 黄色/茶色, 茶色/緑色, 白色, 黄色, ピンク, グレー/茶色, 茶色	
カラーコーディング (導体断面積)	導体断面積	3 x 0.75 mm <sup>2</sup>
	カラーコーディング	茶色
	導体断面積	16 x 0.34 mm <sup>2</sup>
	カラーコーディング	黄褐色
ケーブルキャリアに最適	はい	
ケーブル長	500 m	
シースカラー	黒色	
シース材料	PUR	
シールド仕様	いいえ	
ハロゲン	いいえ	
加速	5 m/s <sup>2</sup>	
外径	9.1 mm ± 0.3 mm	
曲げサイクル	2 Mio	
曲げ半径、最小、定置	5 x ケーブル直径	
曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径	
極数	19	
歪み耐性	0 °/m	
温度範囲、固定	-50...80 °C	
温度範囲、移動	-25...80 °C	
溶接スパーク耐久性	いいえ	
溶接火花耐久性	いいえ	
絶縁	TPM	
耐油性	Yes	
速度	200 m/s	
配線数	19	
配線断面 (印刷/オンライン)	3 x 0.75 mm <sup>2</sup> + 16 x 0.34 mm <sup>2</sup>	

## 分類

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

## SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 詳細図面

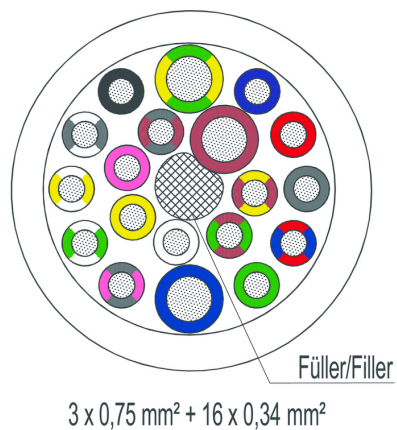

## SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



## どのアプリケーションにも最適なツール

## Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90% 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

## 一般注文データ

種別	1/4" HANDGRIFF	バージョン
注文番号	<a href="#">4294820000</a>	ネジ止めツール
GTIN (EAN)	4032248478279	
数量	1 Stück	

## Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



このScrewty® アタッチメントは、個別調整対応 M23 丸型プラグインコネクタや、ロール付属刻み付きナットの外径が  $26.2 \pm 0.3$  mm の被覆成形 M23 丸型プラグインコネクタに適しています。締め付けトルクは 2 ~ 2.5 Nn です。

## 一般注文データ

種別	SCREWTY M23	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">1981560000</a>	M23 ラインおよびコネクタ用ケーブルグランド用ツールアダプタ	ビニール袋
GTIN (EAN)	4032248677702		
数量	1 Stück		