

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

バージョン	RJ45圧着プラグ, バリエーション 14金属, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
注文番号	2768740000
種別	IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675025108
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 7:16:09 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 63.99 g

温度

動作温度 -40 °C...70 °C

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	クリンプ
項目説明	バリエーション 14 金属	配線	PROFINET
色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
絶縁物断面、最小	1.3 mm	絶縁物断面、最大	1.6 mm
カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
接続直径、固定式	0.57...0.64 mm	導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 23...AWG 22
接続直径、細線仕様	0.57...0.64 mm	導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 23...AWG 22
シース直径、最小	5.5 mm	シース直径、最大	7.5 mm
シールド	360°、オールラウンドエンクロージャ	保護度合い	IP67
プラグイン回数	750		

一般基準

コネクタ規格 IEC 60603-7, IEC 61076-3-117 Var. 14 証明書番号 (cULus) E316369

電気プロパティ

PoE / PoE+ IEEE 802.3afに適合 接点抵抗 $\leq 10 \text{ m}\Omega$
耐電圧、接点 / シールド $\geq 1500 \text{ V AC/DC}$ 耐電圧、接点 / 接点 $\geq 1000 \text{ V AC/DC}$

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

承認

認可



ROHS 適合
UL File Number Search UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus) E316369

作成日 2024/07/04 7:16:09 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	PROFINET Manufacturer's Declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Montageanleitung
カタログ	Catalogues in PDF-format

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

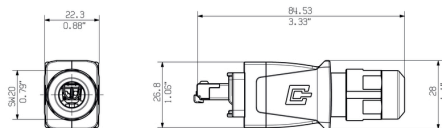

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカース。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカースを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NEWS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカース x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 Stück	

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-V14P	バージョン
注文番号	1058280000	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799374	
数量	10 Stück	

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RJ45



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

種別	IE-PI-RJ45-TH-P	バージョン
注文番号	2768720000	RJ45用プラグインコネクタ, プラグインサート RJ45、圧着, PROFINET
GTIN (EAN)	4064675024095	
数量	10 Stück	

... モジュールプラグインコネクタ対応



モジュール式プラグインコネクタシステム **WE** および **DEC** 対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 単体のツールに 3 種の機能

一般注文データ

種別	IE-CWZ-RJ45-TH-P	バージョン
注文番号	2614210000	プレスツール, 接点对応圧着ツール
GTIN (EAN)	4050118621631	
数量	1 Stück	