

CH20M6 BC 4P-4P RD 1 1261515

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



単体スライスにおけるエレクトロニクスの世界

幅が 6.1 mm の小型アプリケーションは、この電子開発に関する専門知識に基づいて、幅広く開発されています。

モジュールハウジング形状は、多くのインテリジェントな特長を備えたエンジニアリングをサポートします：

- **最大限の設計自由度**は、PCB 上の広い表面積 (6800mm) を備えています - リフローの互換性を有する THR端子の省スペース仕様形式により、最大の構成の組み立てを実現します。
- **個別調整設計の機会**は、レーザー印刷とハウジングカラー、個別処理オプション、多様な印刷、簡易なラベリングに対応するヒンジ付属カバーによります
- **最大限の加工効率**を、リフロー対応の接続要素によって実現し、機械加工可能なテープパッケージでリフローはんだ付けを行います。
- **間違いのない組立**、およびはんだプロセスを、フレーム最適化およびアダプタの PCB 接続によって実現し、接続要素の完全な適合および配置が可能になります
- **迅速な設置**を、「Wire Ready」や汎用の Multi-Tool スクリューヘッドなどの機能を使用して実施します

エレクトロニクス開発者の広範な知識とワイドミュラーの専門能力を組み合わせることで、エレクトロニクスアプリケーションに革新的な相乗効果をもたらします。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | フランジ取付けハウジング, OMNIMATEハウジング - シリーズCH20M 赤色, ハウジングサイドパネル, 幅: 5.2 mm |
| 注文番号 | 2771190000 |
| 種別 | CH20M6 BC 4P-4P RD 1 1261515 |
| GTIN (EAN) | 4064675031925 |
| 数量 | 50 Stück |

CH20M6 BC 4P-4P RD 1 1261515

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|------------|
| 深さ | 106.5 mm | 奥行き (インチ) | 4.193 inch |
| 高さ | 107 mm | 高さ (インチ) | 4.213 inch |
| 幅 | 5.2 mm | 幅 (インチ) | 0.205 inch |
| 正味重量 | 11.643 g | | |

材質データ

| | | | |
|-------------|-----|--------------|----------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 比較追跡指数 (CTI) | 400 ≤ CTI <600 |
| 絶縁材 | PBT | 絶縁材グループ | II |

一般データ

| | | | |
|--------------|----------|-------|---------------|
| カラーチャート (類似) | RAL 3020 | 保護度合い | IP20がインストール済み |
| 封止オプション | いいえ | 色 | 赤色 |

個別化オプション

| | | | |
|-----------------|-------------|----------------|------------------------|
| お客様固有のカットアウトが可能 | はい | お客様固有のラベル付けが可能 | はい |
| 交互の色 | 要望により特注対応あり | 顧客固有の注文プロセス | ダウンロードのガイドラインを参照してください |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC001031 | ETIM 8.0 | EC001031 |
| ETIM 9.0 | EC001031 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 13.0 | 27-19-06-02 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – PCB Reference Layout CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

CH20M6 BC 4P-4P RD 1 1261515

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

製品イメージ



製品イメージ

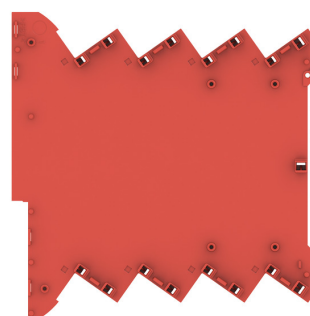

製品イメージ



スナップインフットの領域で、基本要素はカットアウトされていません

寸法図

