

## CH-SMC-00.33-VCC180

 

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

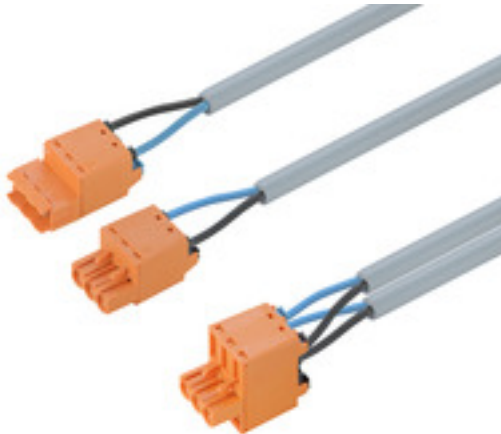

ベースカウンター、ゲートウェイ、制御ボックス、過電圧保護装置は、二地点間回線または Y アセンブリとして組立済ケーブルセットに接続されます。ワイドミュラーは、この FNN および DIN-VDE 0603 標準に準拠のソリューションに適した接続ソリューションを提供しています。6 kV 過電圧保護を備えた組立済電源ケーブルが、品揃えを完成させます。

## 一般注文データ

バージョン	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ピン, ソケットコネクタ, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m
注文番号	<a href="#">2775840033</a>
種別	CH-SMC-00.33-VCC180
GTIN (EAN)	4064675041535
数量	10 Stück

作成日 2024/10/02 7:30:54 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## CH-SMC-00.33-VCC180

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	5.6 g
------	-------

## ケーブルの技術仕様

ケーブル素材	PUR/TPE	ケーブル長	0.33 m
コア断面積	1.5 mm <sup>2</sup>	シースカラー	グレー
シールド仕様	いいえ	ハロゲン	いいえ
外径	6.4 mm ± 0.25 mm	曲げ半径、最小、定置	10 x ケーブル直径
曲げ半径、最小、移動	15 x ケーブル直径	温度範囲、定置、最小	-40 °C
温度範囲、設置、最大	90 °C	温度範囲、転移、最大	90 °C
温度範囲、転移、最小	-25 °C	絶縁	PP
配線数	2	配線種別	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV

## 一般的な技術データ

保護度合い	IP20	定格インパルス耐電圧	6 kV
定格電圧	600 V	定格電流	18.5 A
極数	2		

## 技術仕様コネクタ

コネクタ	極数	2
	個別コンポーネントコネクタ	
	極数	2
	種別	メス型
	個別コンポーネントコネクタ	

## 分類

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02
ECLASS 14.0	27-06-04-02		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

作成日 2024/10/02 7:30:54 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

# CH-SMC-00.33-VCC180

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

