

CABTITE EP 24/16-1 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Cabtite – ケーブル挿入プレート**

制御キャビネット、エンクロージャ、または機械にプラグを付けずに、スペースを節約しながら、ケーブルや導体を最小限のスペースに簡単に挿入できます。

Cabtite ケーブル挿入プレートを使用すると、保護ホース、空圧 / 油圧ホース、光ファイバーケーブルなどの過酷な環境でも、ケーブルをすばやく簡単に省スペースで取り付けることができます。設置は長方形のウォールカットアウトをひとつだけ通して行われるため、設置時間が最大 40 % 短縮されます (標準ケーブルグランドと比較)。

ケーブル挿入プレートの IP66 スクリューバージョンは、DIN EN 60529 に準拠してテストされ、温度範囲 -40°C ~ +90°C に適した、硬質プラスチックコアを備えた UL94 V-0 認定 TPE 材料で構成されています。

Cabtite ケーブル挿入プレートは、従来の電線貫通金物に代わる経済的な代替品です。

一般注文データ

バージョン	ケーブル取り入れプレート, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), TPE, グレー, 高さ: 58 mm, 幅: 149.6 mm, 深さ: 29.2 mm, -40 °C...90 °C, IP66
注文番号	2779340000
種別	CABTITE EP 24/16-1 GY
GTIN (EAN)	4064675048916
数量	10 Stück

CABTITE EP 24/16-1 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	29.2 mm	奥行き (インチ)	1.15 inch
高さ	58 mm	高さ (インチ)	2.283 inch
幅	149.6 mm	幅 (インチ)	5.89 inch
正味重量	109.9 g		

温度

動作温度	-40 °C...90 °C
------	----------------

接続可能なケーブルの数

取り付け方式	ネジ 4本		
接続可能ケーブルの数	16		
ケーブル導入口	個数	2	
	ケーブル直径、最小	3.2 mm	
	ケーブル直径、最大	6.3 mm	
	ケーブル仕様	丸型ケーブル	
	個数	9	
	ケーブル直径、最小	4 mm	
	ケーブル直径、最大	7.5 mm	
	ケーブル仕様	丸型ケーブル	
	個数	1	
	ケーブル直径、最小	5.5 mm	
	ケーブル直径、最大	10.5 mm	
	ケーブル仕様	丸型ケーブル	
	個数	1	
	ケーブル直径、最小	8 mm	
	ケーブル直径、最大	12.5 mm	
	ケーブル仕様	丸型ケーブル	
	個数	3	
	ケーブル直径、最小	12 mm	
	ケーブル直径、最大	16.2 mm	
	ケーブル仕様	丸型ケーブル	

一般情報

UL 94 可燃性等級	V-0	シリコーン	いいえ
保護度合い	IP66	保護等級 (UL)	Type 1, Type 12, Type 4X
材質	TPE	締付けトルク	3.5 Nm

分類

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15
ECLASS 14.0	27-18-28-15		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/10/02 7:32:01 CEST

CABTITE EP 24/16-1 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E223801

ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity - Cabtite EP - DoC DE PS2483
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	INSTR CABTITE EP DE/EN
カタログ	Catalogues in PDF-format

CABTITE EP 24/16-1 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

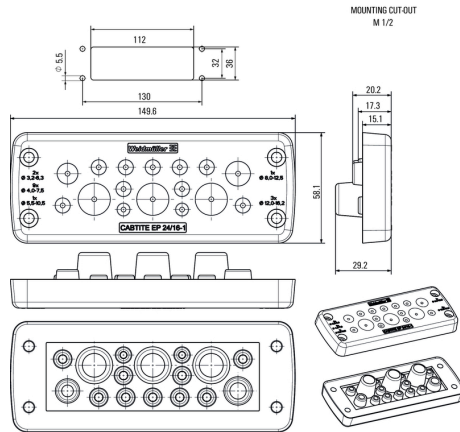

CABTITE EP 24/16-1 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ヘビーデューティコネクタ対応四角分割スタンプ



ワイドミュラーのパンチ加工ツール - 電気キャビネットのカットアウトを行う際に必要な最初の選択肢。

- PG ケーブルグランド
- M ケーブルグランド
- 特殊ケーブルグランド

一般注文データ

種別	KOK-112X36	バージョン
注文番号	9204870000	アークホール
GTIN (EAN)	4032248693801	
数量	1 Stück	

固定材



Cabtite ケーブル入力システムは、制御キャビネット、エンクロージャー、機械ケーブルのマネージメントに最大限の柔軟性を提供し、同時に、事前に終端処理されたケーブルと未終端未処理のケーブルの安全なシールとケーブル負荷解放部品を提供します。

Cabtite のフレーム、グリッドインレイ、シーリング要素のモジュール形状計は、事前に終端処理されたケーブルのためのカットアウトを、ツールを使用せずに、DIN EN 60529 準拠の IP66 による信頼性の高いシーリングで、迅速な設定を可能にします。フレーム。インレイ。シール要素。モジュールシステムの 3 つの基本コンポーネントは、最も高い柔軟性、可変性、多様性を保証します。

一般注文データ

種別	CABTITE SC M5X25 SET	バージョン
注文番号	2635120000	取付けねじ, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ステンレス
GTIN (EAN)	4050118662160	チール, 防錆性, 銀色, 高さ: 30 mm, 幅: 8.5 mm, 深さ: 8.5 mm
数量	1 Stück	