

PVHYM+XXW-XX06M-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Y または X ケーブルは、PV パネル、インバータ、過電圧保護ボックス間の接続など、PV システムの 3 つまたは 4 つの要素を接続するのに使用されます。ケーブルは、さまざまな接続バリエーションで使用できます。

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, Yコネクタケーブル, 1x MC4メス, 1x WM4 C Male, 1x MC4 Male, 6mm², 1000 V
注文番号	2814210000
種別	PVHYM+XXW-XX06M-15
GTIN (EAN)	4064675298892
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:31:04 CEST

PVHYM+XXW-XX06M-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 82.4 g

PVケーブルハーネス

PV ケーブルのバージョン	ケーブル側	左
	個数	1
	ケーブル長	160 mm
	ケーブル色	黒色
	使用可能な断面積	6 mm ²
	インラインヒューズ内蔵	いいえ
	ケーブル終端のバージョン[ブロック内]	コネクタ
	コネクタバージョン	MC 4
	プラグイン接点の種別	メス型
	ケーブル側	右
	個数	1
	ケーブル長	200 mm
	ケーブル色	黒色
	使用可能な断面積	6 mm ²
	インラインヒューズ内蔵	いいえ
	ケーブル終端のバージョン[ブロック内]	コネクタ
	コネクタバージョン	WM4 C
	プラグイン接点の種別	オス型
	ケーブル側	右
	個数	2
	ケーブル長	200 mm
	ケーブル色	黒色
	使用可能な断面積	6 mm ²
	インラインヒューズ内蔵	いいえ
	ケーブル終端のバージョン[ブロック内]	コネクタ
	コネクタバージョン	MC 4
	プラグイン接点の種別	オス型
定格 DC 電圧	1,000 V	
導体断面積	6 mm ²	

分類

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02
ECLASS 14.0	27-06-04-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

PVHYM+XXW-XX06M-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書
カタログ


[CE-Declaration_PV_Y-X_Cables](#)
[Catalogues in PDF-format](#)

PVHYM+XXW-XX06M-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

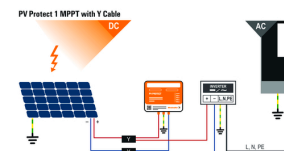

PVHYM+XXW-XX06M-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

