

PVHXW-W-PXXX06W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Y または X ケーブルは、PV パネル、インバータ、過電圧保護ボックス間の接続など、PV システムの 3 つまたは 4 つの要素を接続するのに使用されます。ケーブルは、さまざまな接続バリエーションで使用できます。

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, Yコネクタケーブル, 2x WM4 C Male, 1x 部分的に剥離したケーブル端, 1x WM4 C Female, 6mm ² , 1500 V
注文番号	2814280000
種別	PVHXW-W-PXXX06W+15
GTIN (EAN)	4064675298960
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 5:59:45 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PVHXW-W-PXXX06W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 115 g

PVケーブルハーネス

PV ケーブルのバージョン	ケーブル側	左
	個数	1
	ケーブル長	160 mm
	ケーブル色	黒色
	使用可能な断面積	6 mm ²
	ケーブル終端のバージョン[ブロック内)	コネクタ
	コネクタバージョン	WM4 C
	プラグイン接点の種別	オス型
	ケーブル側	右
	個数	1
	ケーブル長	200 mm
	ケーブル色	黒色
	使用可能な断面積	6 mm ²
	ケーブル終端のバージョン[ブロック内)	コネクタ
	コネクタバージョン	WM4 C
	プラグイン接点の種別	オス型
	ケーブル側	右
	個数	2
	ケーブル長	200 mm
	ケーブル色	黒色
	使用可能な断面積	6 mm ²
	ケーブル終端のバージョン[ブロック内)	部分的に剥離
	ケーブル側	右
	個数	3
	ケーブル長	200 mm
	ケーブル色	黒色
	使用可能な断面積	6 mm ²
	ケーブル終端のバージョン[ブロック内)	コネクタ
	コネクタバージョン	WM4 C
	プラグイン接点の種別	メス型
定格 DC 電圧	1,500 V	
導体断面積	6 mm ²	

分類

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

PVHXW-W-PXXX06W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[CE-Declaration_PV_Y-X_Cables](#)

カタログ


[Catalogues in PDF-format](#)

PVHXW-W-PXXX06W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

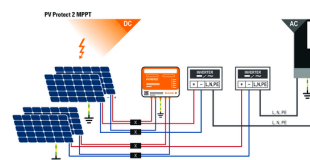

PVHXXW-W-PXXX06W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

